


SCHLISSANLAGEN

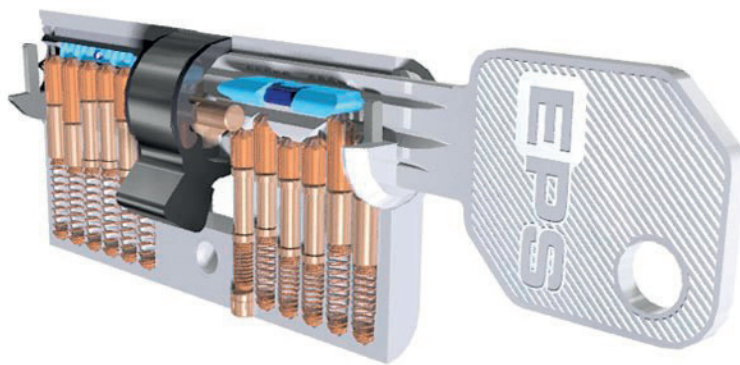

Technische Information:



Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303: 2015

1	6	0	B	0	C	6	D ¹⁾
---	---	---	---	---	---	---	-----------------

1) Angriffswiderstandsklasse D nur in Verbindung mit einem geeigneten Schutzbeschlag bzw. Schutzrosette, Zylinderüberstand max. 3,0 mm

EPS- Schließanlagen-system Profilzylinder mit drei voneinander unabhängigen Sicherheitsebenen

- Material: massiv Messing
- Oberfläche: matt vernickelt
- 1 parazentrisches Längsprofil
Erschwertes Eindringen mit
Tastwerkzeug
- 1 Querprofil, abgefragt über eine
federlose Profilsperreiste
Keine Manipulation mit Tastwerk-
zeug möglich
- 5 gefederte Stifte, davon 3 Taumelstifte
Zusätzlicher Schutz gegen Abtasten
- Integrierter Bohrschutz (Stahl)
serienmäßig
- Ausführung nach DIN 18252 und
EN 1303: 2015
- Als Halb-, Knauf-, Doppelzylinder und
Vorhängeschloss verfügbar
- 3 Schlüssel aus Neusilber mit starkem
Querschnitt im Zylinderpreis enthalten
- Gesetzlicher Schlüsselschutz durch
patentiertes Schlüsselprofil
- Zusätzliche Funktionen können
optional bestellt werden
- **Schließanlagen mit Sicherungs-
karte sind Sonderanfertigungen!
Es besteht kein Recht auf
Rückgabe oder Umtausch.**
- Die Lieferzeit beträgt ca. 6-10
Arbeitstage, wenn sich in der Bestel-
lung Zylinder befinden, welche auf
einer Zylinderseite 61 mm oder
länger sind, verlängert sich diese auf
20 Arbeitstage.
(große Anlagen auf Anfrage)

Montagetipp:

- Für die exakte Längenbestimmung des
benötigten Zylinders empfehlen wir
den Profilzylindermessschlüssel
Art.-Nr. 0688 190 201