


# CERAFix® 505



**Fugenmörtel für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge von 2 bis 25 mm.**

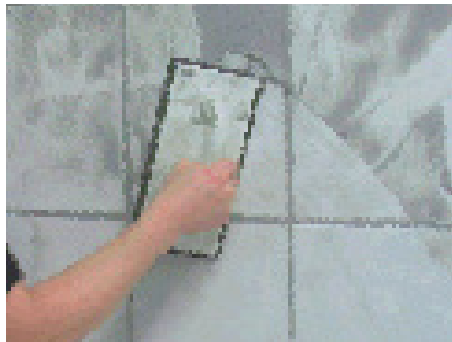

### Universell einsetzbar

- Für Naturstein- und Keramikbeläge geeignet
- Bei Fußboden- und Wandheizung einsetzbar

### Lieferung im Eimer

- Wiederverschließbares Gebinde
- Einfachere Aufbewahrung und Transport, auch bei angebrochenen Gebinden

### Wasser- und schmutzabweisend

- Fugen besitzen eine glatte Oberfläche
- Sehr gut zu reinigen
- Wasserunlöslich

### Wasser- und Frost-Tau-Wechselbeständig

- Auf kritischen Untergründen im Innen- und Außenbereich geeignet
- In hoch beanspruchten Nassräumen einsetzbar
- Geringe Ausblühneigung

### Leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung

- Geringer Kraftaufwand beim Aufziehen
- Gute Flankenhaftung
- Schlämmfähig
- Höhere Tagesleistung

### Staubreduziert



Farbe	Inhalt	Passendes Silikon	Art.-Nr.	VE/St.
Edelweiß	5 kg	0892 560 2	<b>5875 101 505</b>	1
Silbergrau	5 kg	0892 560 0	<b>5875 102 505</b>	
	15 kg		<b>5875 112 505</b>	
Manhattan	5 kg	0892 560 3	<b>5875 103 505</b>	
Bahama beige	5 kg	0892 560 4	<b>5875 104 505</b>	
Betongrau	5 kg	0892 560 5	<b>5875 105 505</b>	
	15 kg		<b>5875 115 505</b>	
Sanitärgrau	5 kg	0892 560 6	<b>5875 106 505</b>	
Anthrazit	5 kg	0892 560 13	<b>5875 107 505</b>	

Geringe druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.

### Anwendungsgebiete:

Das CERAFix 505 ist ein flexibler, verformungs-fähiger und wasserabweisender Fugenmörtel zum Verfugen von allen saugenden und nicht saugenden keramischen Belagsbaustoffen wie Feinsteinzeug, Steinzeug- und Steingutplatten, Ziegelfliesen sowie Natursteinbelägen in Bädern, Duschen und Wohnräumen, auf Terrassen, Balkonen und Loggien sowie an Fassaden, in Schwimmbäder (nicht für Sole- oder Thermalbäder), Gewerbe- und Industrieanlagen, auch auf Heiz- und Fließestrichen.

einer Gummispachtel-/Wischer oder einem Fliesen-Ausfugbrett diagonal zur Fuge bündig einbringen. Nach dem Abstreifen des Fugenmörtel, mit einem angefeuchteten Schwamm oder Schwambrett den Fliesenbelag reinigen. **Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.**

### Hinweise:

Farbabweichungen können aufgrund von Temperaturunterschieden, bauphysikalischer Bedingungen und unterschiedlicher Keramiken, Natursteinbelägen auftreten. Für Farbunterschiede keine Gewährleistung.

### Anwendung:

CERAFix 505 mit sauberem Wasser zu einer homogenen Masse anrühren. Mit

Technische Daten:	
Basis	Zement, klassierte Sande
Wasserbedarf für 5 kg	1,25 Liter
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Topfzeit	ca. 3 Stunden
Begehbar*)	nach 6-7 Stunden
Voll belastbar*)	nach 48 Stunden
Druckfestigkeit	21,00 N/mm <sup>2</sup>
Verbrauch**)	0,4-0,6 kg/m <sup>2</sup> bei 3 mm Fugenbreite 0,8-1,2 kg/m <sup>2</sup> bei 5 mm Fugenbreite 2,0-2,5 kg/m <sup>2</sup> bei 8 mm Fugenbreite 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup> bei 12 mm Fugenbreite 9,0-10,0 kg/m <sup>2</sup> bei 25 mm Fugenbreite

\*) Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte

\*\*) Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!  
Bei der Anwendung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.

### Zusatzartikel:

**Farbfächer CERAFix® 505**

**Art.-Nr. 0891 210 002**

**Fliesen-Wascheimer**

**Art.-Nr. 0695 942 015**

**Hydroschwamm**

**Art.-Nr. 0899 700 420**

**Fliesenschwämme-Kunststoff**

**Art.-Nr. 0899 700 425/426**