
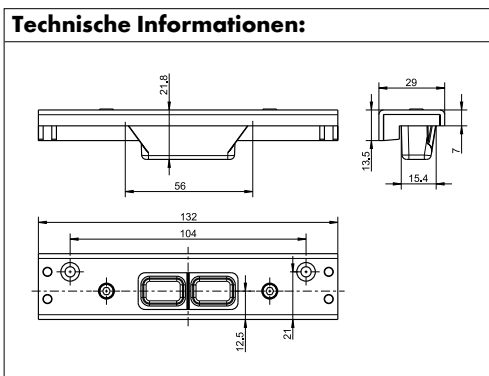


STULPFLÜGELBESCHLAG FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN

Zum Einfräsen – 4 mm Falzluff

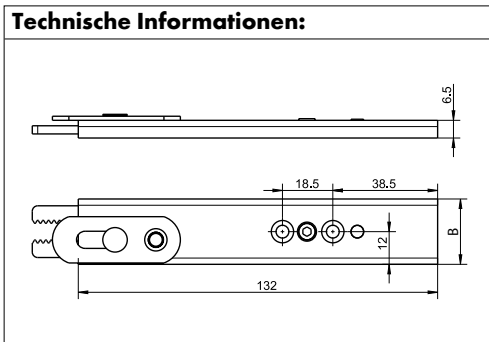

mit 2 Bolzen/2 Kraftkeile oder 2 Bolzen (2 flügelige Holztüren)

- Durch den bündig integrierten Handhebel kann der Flügel sicher nach oben und unten verriegelt werden.
- Der Handhebel ist federunterstützt und somit sehr komfortabel in der Bedienung.

Einsatzbereich	Für gefälzte Holztüren
Material	Stahl, Zinkdruckguss
Falzluff in mm	4
Anschlagsrichtung	DIN R oder DIN L
Schließleiste oben kürzbar um mm	270
Anpressdruck	Verstellbar durch Verschieben des Fallenaustauschstückes
Sicherheit/Widerstandsklasse	RC 2 tauglich, Systemprüfung notwendig

Stulpflügelbeschlag zum Einfräsen für 4 mm Falzluff

Türanschlag Gangflügel	Geeignet für Stulpbreite in mm	Achsmaß in mm	B in mm	Art. Nr. Silber matt	VE St.
DIN R	20	13	29	0688 526 570	
DIN L				0688 526 571	

Anschlussleiste oben zum Einfräsen für 4 mm Falzluff

Türanschlag Gangflügel	Geeignet für Stulpbreite in mm	Achsmaß in mm	B in mm	Art. Nr. Silber matt	VE St.
DIN R	20	13	29	0688 526 573	
DIN L				0688 526 574	

Schließstück unten für Schwelle

nicht verwendbar für Schwellensystem Eifel TB

Geeignet für Stulpbreite in mm	Achsmaß in mm	B in mm	Oberfläche	Art. Nr. Silber matt	VE St.
20	13	29	Silber matt	0688 515 189	1

Als Schließstück für den Rahmen können die Bolzenschließstücke verwendet werden.

Zusatzartikel:

- ! Mehrfachverriegelung
- Bolzenschließstück
- Schwellen Eifel TB