

UMSTECKKLINGEN-SORTIMENT

Mit variablem Griff



Sortiment, 13-teilig
Art.-Nr. 0613 760

Einhandbedienung


- Kein Umstecken der Klinge nötig für den Wechsel zwischen Schraubendreher und T-Griff. Durch die verstellbare Griffposition als „normaler Schraubendreher“ in der geraden Position einsetzbar, sowie als T-Griff in der 90°-Stellung.

2-Komponenten Griff

- Für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- Klingenaufnahme: Hochfester Edelstahl mit 1/4"-Aufnahme

12 hochwertige Umsteckklingen

- Passende Klinge wählen – in den Griff einstecken – fertig!
- Mit Würth Farbleitsystem für schnelle Zuordnung
- 6-kant Aufnahme 6,35 mm = 1/4"
- Auch passend als langer Bit für den Akkuschauber

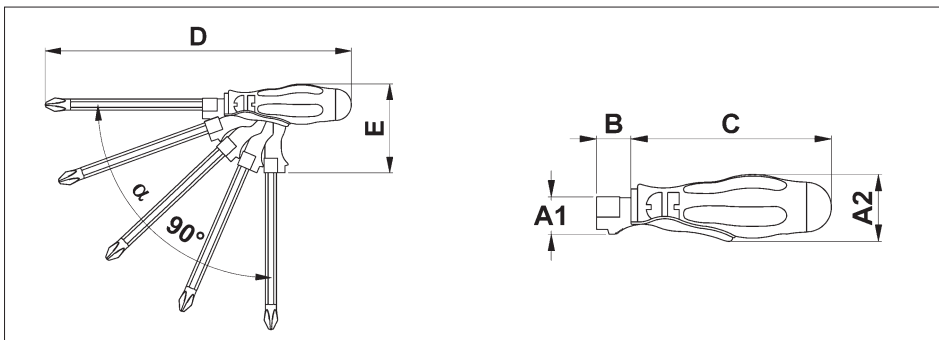

Schraubendreher (ohne Klinge)

| Zoll | A1 mm | A2 mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Art.-Nr. | VE/St. |
|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------------------|--------|
| 1/4" | 22 | 38 | 6,5 | 101,5 | 241,5 | 75 | 0613 800 0 | 1 |

Inhalt Sortiment, 13-teilig:

| Bezeichnung | Abtrieb | Länge | Art.-Nr. | VE/St. |
|--|---------|----------------|--------------------|--------|
| Schraubendreher mit T-Griff Funktion | | 105 mm | 0613 800 0 | 1 |
| Klinge PH 1 - Schlitz 4 mm | | 160 mm | 0613 800 01 | |
| Klinge PH 2 - PH 3 | | | 0613 800 02 | |
| Klinge PZ 1 - Schlitz 5 mm | | | 0613 800 03 | |
| Klinge PZ 2 - Schlitz 6 mm | | | 0613 800 04 | |
| Klinge PZ 3 - Schlitz 7 mm | | | 0613 800 05 | |
| Klinge Innen-6kt. 3 mm - Innen-6kt. Kugel 3 mm | | | 0613 800 06 | |
| Klinge Innen-6kt. 4 mm - Innen-6kt. Kugel 4 mm | | | 0613 800 07 | |
| Klinge Innen-6kt. 5 mm - Innen-6kt. Kugel 5 mm | | | 0613 800 08 | |
| Klinge Innen-6kt. 6 mm - Innen-6kt. Kugel 6 mm | | | 0613 800 09 | |
| Klinge TX 10 - TX 15 | | | 0613 800 10 | |
| Klinge TX 20 - TX 25 | | | 0613 800 11 | |
| Klinge TX 30 - TX 40 | | | 0613 800 12 | |
| Metallbox | - | 220 x 110 x 35 | - | |