



FLANSCHENWINKEL

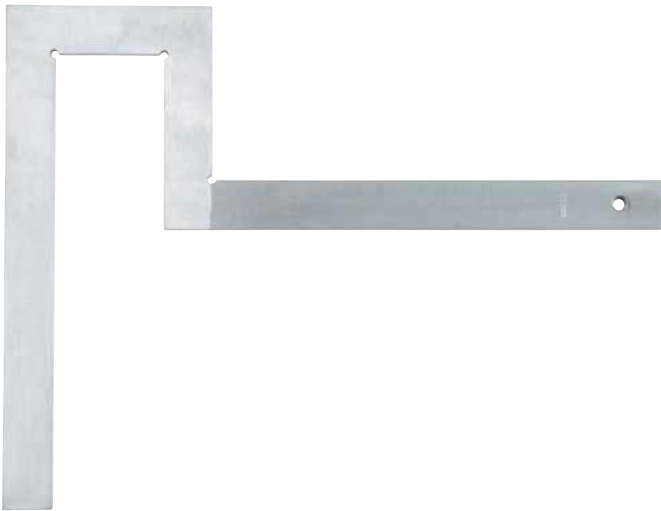

Stahl verzinkt

Schenkellänge mm	Querschnitt mm	Art.-Nr.	VE/St.
300 x 300	30 x 5	0715 763 530	1
400 x 400	30 x 5	0715 763 540	
500 x 500	30 x 5	0715 763 550	
600 x 600	30 x 5	0715 763 560	

ZENTRIERWINKEL

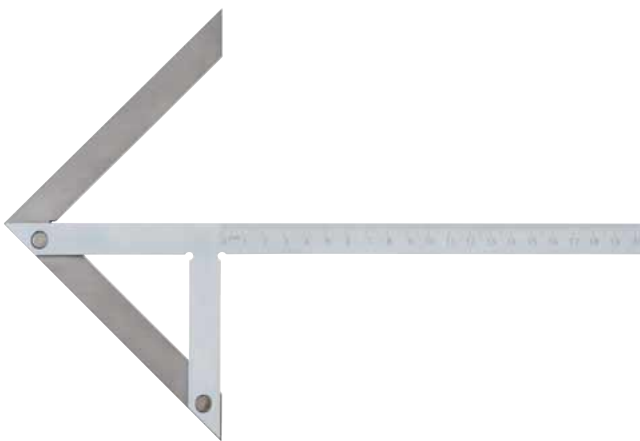

DIN 875/1

- Mattverchromt
- Mit mm-Teilung auf der Schiene

Schenkel-länge mm	Schien-teilung mm	Wellen-durchmesser max. mm	Art.-Nr.	VE/St.
70	100	90	0715 763 407	1
130	150	190	0715 763 413	
150	200	220	0715 763 415	

Lieferung in Kunststoffetui

RADIEN SCHABLONENSATZ



Zum Prüfen von konkaven und konvexen Radien

- Rostfreier Stahl, gehärtet
- Konkave und konvexe Form
- Mit Feststellmutter

Radiengröße mm	Anzahl Blätter	Art.-Nr.	VE/St.
1,0- 7,0	2 x 17	0715 775 800	1
7,5- 16,0	2 x 16	0715 775 801	
15,5- 25,0	2 x 15	0715 775 802	

Lieferung in Kunststoffetui