
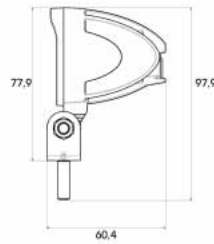


LED-ARBEITSSCHEINWERFER MINI 12 V/36 V

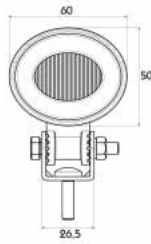

Vielfältige Anbaumöglichkeiten durch sehr kleine und kompakte Baugröße



Optimal für Nahfeldausleuchtung

Bis ca. 20 Meter

Sehr guter Schutz gegen Wasser und Schmutz

Art.-Nr.	0812 45 338
VE	1
Form	Oval
Leuchtmitteltyp	LED
Nennspannung min./max.	12 / 36 V/DC
Lichtstrom	1000 lm
Ausführung	Inklusive Halterung und Kabel 0,5 m
Kabelanschluss	Mit Kabel
Kabellänge	0,5 m
Leistung	11 W
Länge	60 mm
Länge x Breite x Höhe	60 x 50 x 77,9 mm
Schutzart IP	IP 6K9K

LED-ARBEITSSCHEINWERFER

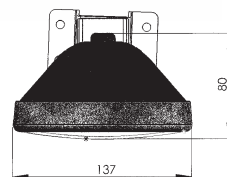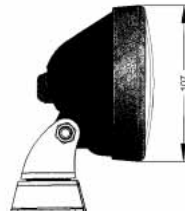

- Großflächige, intensive Nahfeldausleuchtung
- Unempfindlich gegen starke Erschütterungen
- U-Bügelbefestigung mit Bohrung Ø 6,5 mm für M6

Art.-Nr.	0812 45 335
VE	1
Form	Oval
Leuchtmitteltyp	LED
Nennspannung min./max.	12 / 24 V/DC
Lichtstrom	500 lm
Kabelanschluss	Mit Kabel
Kabellänge	1,75 m
Leistung	7,2 W
Leistung zweite Wendel	7,9 W
Durchmesser	107 mm
Prüfzeichen	ADR
Schutzart IP	IP 67