

KSB-SCHRAUBE



Art.-Nr.	0826 748 13	0826 748 16	0826 748 25
VE	100/300	100/300	100/300
Länge	13 mm	16 mm	25 mm
Kopfdurchmesser	8 mm	8 mm	8 mm
Werkstoff	Stahl	Stahl	Stahl

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen

Kopf mit angespresster Scheibe
Große Auflagefläche

Zink-Dickschicht-Passivierung mit Versiegelung


400 h Salzsprühtest, entspricht Anforderungen der Automobilbranche, hoher Korrosionsschutz

Unterkopfverzahnung
Hohes Überdrehmoment

Anwendungsgebiet
Speziell angepasstes Gewinde zum Verschrauben von Kunststoffteilen

Ideal für Kunststoffstoßstangen

DÄMPFER FÜR KENNZEICHENBEFESTIGUNGEN

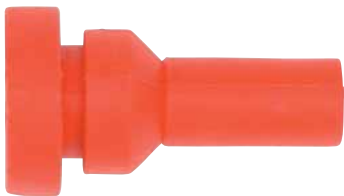

Vorderansicht



Rückansicht

Art.-Nr.	0826 715 200
VE	300
Länge	17 mm
Kopfdurchmesser	0,9 mm
Werkstoff	Gummi

Anleitung

KSB-Dämpfer von hinten mit einer Drehbewegung durch das gewünschte Rundloch ziehen bis die Einkerbung einrastet. Durch weiteres Ziehen reißt die Einführhilfe an der Sollbruchstelle ab. Es verbleiben nur noch die gewünschten Dämpfungselemente an der Kennzeichenbefestigung.

Gummistopfen zur nachträglichen Montage an allen gängigen Kennzeichenbefestigungen zur Vermeidung von Klappergeräuschen

Individuelle Bestückung und Anpassung an den jeweiligen Einsatzzweck (Fahrzeugtyp, Buchstabenkombination des polizeilichen Kennzeichens)

Verhindert Klappergeräusche und Beschädigungen am Fahrzeug

Es werden sowohl das eingelegte Kennzeichen, als auch die Kennzeichenbefestigung zur Karosserie abgedämpft.

Einführhilfe mit Sollbruchstelle
Leichte, schnelle und präzise Positionierung