
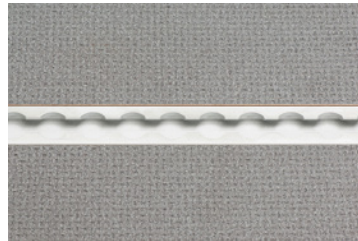


BODENPLATTE MIT INTEGRIERTEN ZURR- SCHIENEN

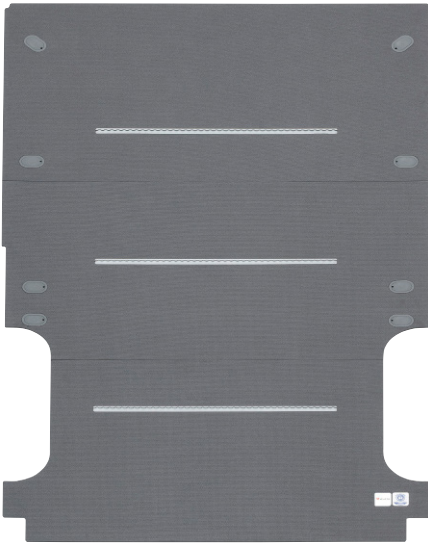

Schnelle Ladungssicherung durch integrierte Zurrseiene

Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

Passend für viele Fahrzeugtypen

Siehe Zuordnungstabelle

Zurrseiene aus eloxiertem Aluminium

Kompatibel mit Automotiv-Fittings und Spannstangen

PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft

Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenauschnitten

Durchgehend aus Buchen-Hartholz furniere

Stärke 10 mm

Oberfläche

Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilm-beschichtung in anthrazit

Verleimung

Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1

Gleitreibbeiwerte

0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und

VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)

0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)

Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für überganglose Verbindungen

Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
28,5 kg	0963 100 051	1
29 kg	0963 140 056	1
29 kg	0963 140 068	1
29,6 kg	0963 100 044	1
30,3 kg	0963 100 045	1
33,2 kg	0963 140 072	1
33,4 kg	0963 100 052	1
33,4 kg	0963 120 061	1
33,9 kg	0963 100 053	1
34 kg	0963 140 071	1
34,4 kg	0963 140 064	1
34,6 kg	0963 140 057	1
34,8 kg	0963 100 047	1
34,8 kg	0963 140 058	1
35,5 kg	0963 140 069	1
36,8 kg	0963 100 046	1
38,8 kg	0963 120 064	1
39,2 kg	0963 120 063	1
39,4 kg	0963 120 062	1
40,5 kg	0963 100 048	1
41,8 kg	0963 140 059	1
44 kg	0963 140 065	1
46,4 kg	0963 120 066	1
46,8 kg	0963 120 065	1
49 kg	0963 110 055	1
49,6 kg	0963 140 066	1
51 kg	0963 140 061	1
51 kg	0963 140 062	1
52 kg	0963 140 060	1
57 kg	0963 140 063	1
60,2 kg	0963 140 067	1
61,2 kg	0963 100 049	1
63,8 kg	0963 100 050	1