


BODENPLATTE

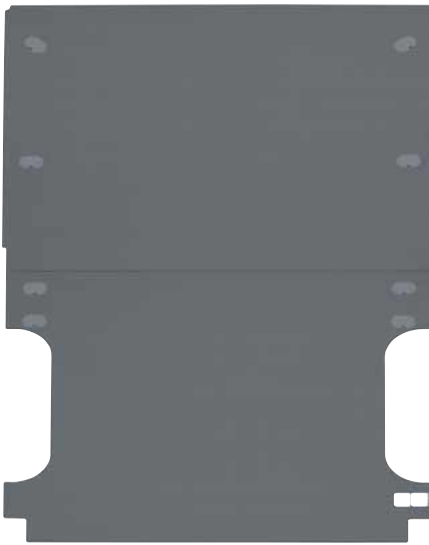

ORSY.mobil

Passend für Fahrzeughersteller	Passend für Fahrzeugtyp	Baujahr	Radstand	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
Citroen	Berlingo L1	ab 2008	2728 mm	17 kg	0963 260 008	1
Citroen	Berlingo L2	ab 2008	2728 mm	18 kg	0963 260 009	1
Citroen	Jumper L1	ab 2006	3000 mm	34 kg	0963 260 001	1
Citroen	Jumper L2	ab 2006	3450 mm	43 kg	0963 260 002	1
Citroen	Jumper L3	ab 2006	4035 mm	48 kg	0963 260 003	1
Citroen	Jumper L4	ab 2006	4035 mm	55 kg	0963 260 004	1
Citroen	Jumpy L1	ab 2007	3000 mm	25 kg	0963 260 005	1
Citroen	Jumpy L2	ab 2007	3122 mm	30 kg	0963 260 006	1
Citroen	Nemo	ab 2008	2513 mm	14 kg	0963 260 007	1
Dacia	Dokker Express mit Trenngitter	ab 2013	2810 mm	17 kg	0963 270 051	1
Dacia	Logan Express	ab 2004	2905 mm	17 kg	0963 260 178	1
Fiat	Doblo L1	ab 2010	2755 mm	18 kg	0963 260 027	1
Fiat	Doblo Maxi	ab 2010	3105 mm	20 kg	0963 260 028	1
Fiat	Ducato L1	ab 2006	3000 mm	34 kg	0963 260 020	1
Fiat	Ducato L2	ab 2006	3450 mm	43 kg	0963 260 021	1
Fiat	Ducato L4	ab 2006	4035 mm	48 kg	0963 260 022	1
Fiat	Ducato L5	ab 2006	4035 mm	55 kg	0963 260 023	1
Fiat	Fiorino	ab 2008	2513 mm	14 kg	0963 260 026	1
Fiat	Scudo L1	ab 2007	3000 mm	25 kg	0963 260 024	1
Fiat	Scudo L2	ab 2007	3122 mm	30 kg	0963 260 025	1
Ford	Connect L1	ab 2000	2664 mm	17 kg	0963 260 040	1
Ford	Connect L1	ab 2014	2662 mm	17 kg	0963 260 046	1
Ford	Connect L2	ab 2000	2912 mm	21 kg	0963 260 041	1
Ford	Connect L2	ab 2014	3062 mm	21 kg	0963 260 047	1
Ford	Courier	ab 2014	2489 mm	15 kg	0963 260 048	1
Ford	Custom L1	ab 2012	2933 mm	35 kg	0963 260 054	1
Ford	Custom L2	ab 2012	3300 mm	37 kg	0963 260 055	1
Ford	Transit Jumbo	ab 2000	3750 mm	54 kg	0963 260 045	1
Ford	Transit L1	ab 2000	2933 mm	33 kg	0963 260 042	1
Ford	Transit L2	ab 2000	3300 mm	38 kg	0963 260 043	1
Ford	Transit L2 Frontantrieb	ab 2014	3300 mm	38 kg	0963 260 056	1

Dient als Laderaumschutz

Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

Passend für viele Fahrzeugtypen

Siehe Zuordnungstabelle

Ausgezeichnet mit dem blauen Engel

Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten

Durchgehend aus Buchen-Hartholz Furniere

Stärke 10 mm

Oberfläche

Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilm-beschichtung in anthrazit

Verleimung

Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1

Gleitreibbeiwerte

0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)
0,59 μ nach EN 14014 (Rutschfestigkeit)

Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für überganglose Verbindungen