


CRIMPZANGE MIT FRONTEINFÜHRUNG



Abbildung ähnlich

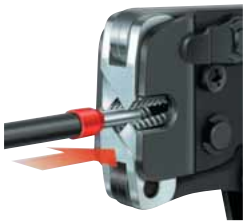

Fronteinführung bis max. 10,0 mm² möglich



Seiteneinführung bis max. 2,5 mm² möglich



1. Aderendhülse



2. Aderendhülse

**Für isolierte und unisolierte
Aderendhülsen**

Selbsteinstellend

Automatische Einstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt

Ergonomisch

geformte 2-Komponenten-Griffe

Für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten

Fronteinführung

Vorteilhaft bei kurzen Leiterenden

Made in Germany

Anzahl Crimpstellen	1 Stck.
Profilform	Vierkant
Länge (L)	190 mm
Werkstoff	Werkzeugstahl
Oberfläche	Brüniert
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.	0714 107 181	0714 107 182
VE	1	1
Typbezeichnung	10/4F+S	16/4F
Drahtquerschnitt min./max.	0,08-10 mm ²	0,08-16 mm ²
Ausführung	Fronteinführung, Seiteneinführung	Fronteinführung