

PROFIL-DOPPELZYLINDER NP

Im 6-Stift-System



Werkstoff: Messing matt vernickelt
Doppelzylinder mit 6 gefederten Stift-
zuhaltungen pro Zylinderseite

Für alle gängigen Türen einsetzbar

Schließart wählbar zwischen verschieden-
oder gleichschließend
Gefertigt nach DIN EN 1303 und
DIN 18252

Mit Not- und Gefahrenfunktion


Beidseitig schließbar, auch wenn innen der
Schlüssel steckt

Mit Spezialstiften und parazentri- schem Schlüsselprofil

Das unbefugte Öffnen des Schließzylinders
mit Sperrwerkzeugen wird dadurch wesent-
lich erschwert

Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen

Technische Informationen:

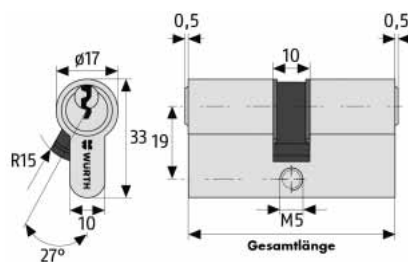

Abmessung mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr. Verschiedenschließend	Art.-Nr. Schließung GS1 Schlüssel-Nr. RW14894	Art.-Nr. Schließung GS2 Schlüssel-Nr. RW27760	VE/St.
28 x 34	62	0687 670 112	0687 671 112	0687 672 112	
30 x 30	60	0687 670 121	0687 671 121	0687 672 121	
30 x 35	65	0687 670 122	0687 671 122	0687 672 122	
30 x 40	70	0687 670 123	0687 671 123	0687 672 123	
30 x 45	75	0687 670 124	0687 671 124	0687 672 124	
30 x 50	80	0687 670 125	0687 671 125	0687 672 125	
30 x 55	85	0687 670 126	0687 671 126	0687 672 126	
30 x 60	90	0687 670 127	0687 671 127	0687 672 127	
35 x 35	70	0687 670 142	0687 671 142	0687 672 142	
35 x 40	75	0687 670 143	0687 671 143	0687 672 143	
35 x 45	80	0687 670 144	0687 671 144	0687 672 144	
35 x 50	85	0687 670 145	0687 671 145	0687 672 145	
35 x 55	90	0687 670 146	0687 671 146	0687 672 146	
35 x 60	95	0687 670 147	0687 671 147	0687 672 147	
35 x 65	100	0687 670 148	0687 671 148	0687 672 148	
40 x 40	80	0687 670 163	0687 671 163	0687 672 163	
40 x 45	85	0687 670 164	0687 671 164	0687 672 164	
40 x 50	90	0687 670 165	0687 671 165	0687 672 165	
40 x 55	95	0687 670 166	0687 671 166	0687 672 166	
40 x 60	100	0687 670 167	0687 671 167	0687 672 167	
40 x 65	105	0687 670 168	0687 671 168	0687 672 168	
45 x 45	90	0687 670 184	0687 671 184	0687 672 184	
45 x 50	95	0687 670 185	0687 671 185	0687 672 185	
45 x 55	100	0687 670 186	0687 671 186	0687 672 186	
45 x 60	105	0687 670 187	0687 671 187	0687 672 187	
50 x 50	100	0687 670 205	0687 671 205	0687 672 205	

1 VE: 1 Profilzylinder inkl. 3 vernickelte Messingschlüssel und eine Stulpschraube M5 x 80 mm