

PROFIL-KURZZYLINDER NP

Im 6-Stift-System




Werkstoff: Messing matt vernickelt
Doppelzylinder mit 6 gefederten Stift-
zuhaltungen pro Zylinderseite

Für alle gängigen Türen einsetzbar

Schließart wählbar zwischen verschieden-
oder gleichschließend
Gefertigt nach DIN EN 1303 und
DIN 18252

Technische Informationen:

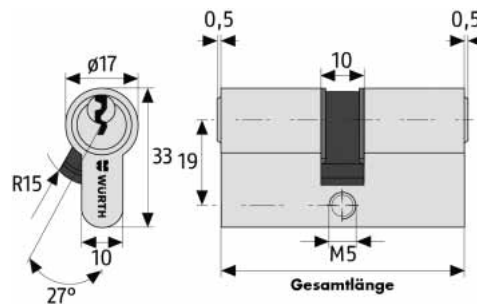

Mit Spezialstiften und parazentri- schem Schlüsselprofil

Das unbefugte Öffnen des Schließzylinders
mit Sperrwerkzeugen wird dadurch wesent-
lich erschwert

Nicht geeignet für die Verwendung in Feuer-
schutzabschlüssen

| Abmessung mm | Gesamtlänge mm | Art.-Nr. Verschiedenschließend | Art.-Nr. Schließung GS1 Schlüssel-Nr. RW14894 | Art.-Nr. Schließung GS2 Schlüssel-Nr. RW27760 | VE/St. |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 28 x 28 | 56 | 0687 670 100 | 0687 671 100 | 0687 672 100 | 1 |
| 28 x 31 | 59 | 0687 670 101 | 0687 671 101 | 0687 672 101 | |

1 VE: 1 Profilzylinder inkl. 3 vernickelte Messingschlüssel und eine Stulpschraube M5 x 80 mm

Zusatzartikel:

? Bauschlüssel
Hilfswerkzeug Profilzylinderstange