


# VIONARO


## Schubkasten H89 mit Holzrückwand

### Planungshinweise (alle Maße in mm)


#### Einbaumaße Front

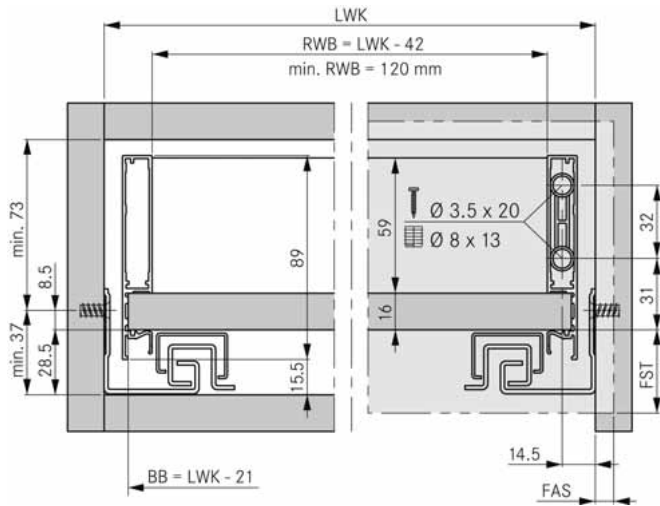


#### Einbaumaße Rückwand

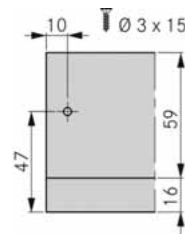


#### Zuschnitt für 16 mm Spanplatte

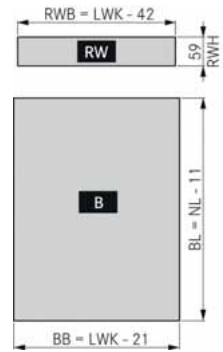


#### Mindesteinbautiefe

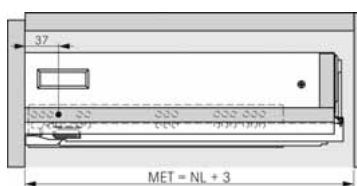


#### Verschraubung Rückwand (KAB ≥ 275)

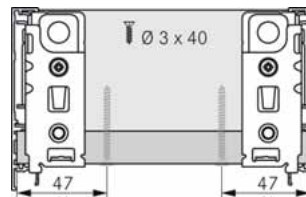


#### Verschraubung Rückwand (KAB ≥ 600)

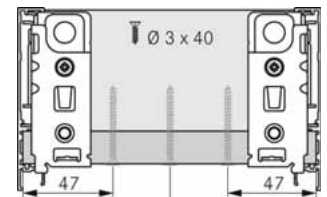

#### Befestigungspositionen für Vollauszug

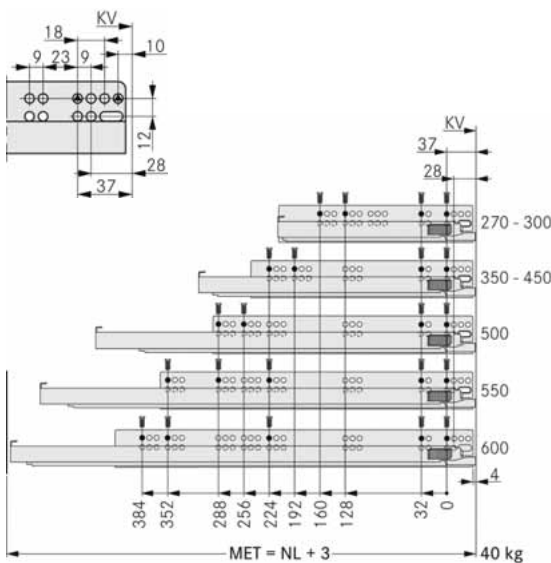

- Spezial-Euroschrauben Ø 6,3 x 14 mm
- Spannplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm
- Schraubenkopf Ø 7 mm

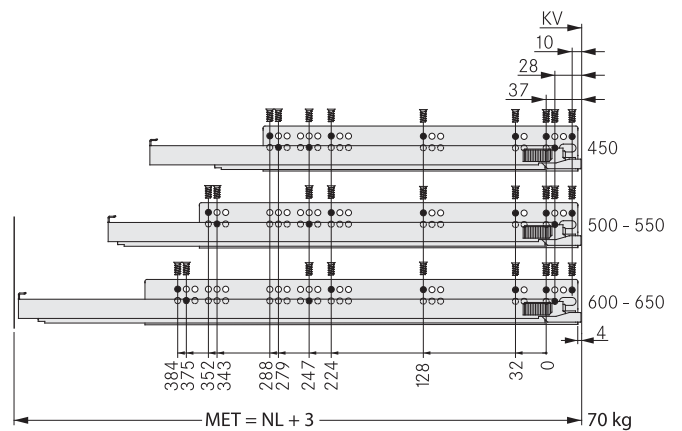

#### Legende:

- |     |                       |     |                     |     |                |
|-----|-----------------------|-----|---------------------|-----|----------------|
| B   | Boden                 | FST | Frontüberstand      | NL  | Nennlänge      |
| BB  | Bodenbreite           | KV  | Korpusvorderkante   | RW  | Rückwand       |
| BL  | Bodenlänge            | LWK | Lichte Weite Korpus | RWB | Rückwandbreite |
| FAS | Frontauflage seitlich | MET | Mindesteinbautiefe  | RWH | Rückwandhöhe   |