

# VIONARO



**G\*GRASS®**

## Innenauszug H185 mit Holzrückwand

- 90° gerade Innen- und Außenseite
- Schlanke 13 mm Zargenbreite
- Dynapro Führung für Holz- und Vionaroschubkästen einsetzbar
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Werkzeuglose Frontmontage

### Vionaro Zargen H185, links/rechts 1



NL	Art.-Nr. Silver grey	Art.-Nr. Graphit	Art.-Nr. Snow white	VE Paar
270	F135 119 203	F135 119 412	F135 120 803	1
300	F135 119 206	F135 119 415	F135 120 806	
350	F135 119 212	F135 119 421	F135 120 812	
400	F135 119 218	F135 119 427	F135 120 818	
450	F135 119 224	F135 119 433	F135 120 824	
500	F135 119 230	F135 119 442	F135 120 833	
550	F135 119 236	F135 119 451	F135 120 842	
600	F135 119 242	F135 119 460	F135 120 851	
650	F135 119 245	F135 119 463	F135 120 854	

### Dynapro Vollauszug mit Soft-close, links/rechts 2



NL	Art.-Nr. 40 kg	Art.-Nr. 70 kg	VE/Paar
270	F130 107 793	–	1/5
300	F130 107 796	–	
350	F130 107 802	–	
400	F130 107 808	–	
450	F130 107 814	F130 107 832	
500	F130 107 820	F130 107 838	
550	F130 107 826	F130 107 844	
600	F130 107 829	F130 107 850	
650	–	F130 107 853	

### Vionaro Innenblende H185 zum Ablängen, passend für Korpusbreite bis 1200 mm 3




Länge mm	Art.-Nr. Silver grey	Art.-Nr. Graphit	Art.-Nr. Snow white	VE St.
1160	F136 122 669	F136 120 539	F136 120 589	1/10

### Zubehör-Set Innenauszug H185 bestehend aus Pos. 4a (2x), 4b (1x), 4c (2x), 4d (4x), 4e (1x), 4f (2x), 4g (2x) 4



	Art.-Nr. Silver grey	Art.-Nr. Graphit	Art.-Nr. Snow white	VE St.
Zum Anschrauben	F136 100 318	F136 100 319	F136 100 320	1/50

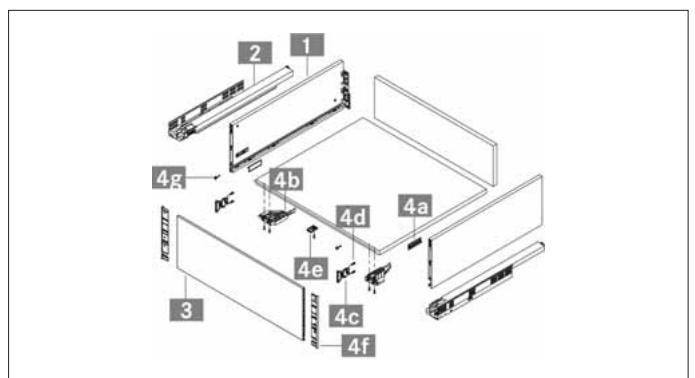

- 4 1 Set besteht aus:  
 4a Abdeckkappe innen (2x), 4b Rastkupplung-Set links/rechts (1x),  
 4c Frontbefestigung (2x), 4d Spezialschraube (4x), 4e Frontbodenverbinder (1x), 4f Endkappe (2x), 4g Frontstabilisator (2x)

### Zusatzartikel:

- ? Sensomatic Verarbeitungshilfen für Dynapro/Vionaro Tipmatic-Einheit