



NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE VOLLAUSZUG 40 / 70 KG



Einbaumaß Front: Mindestmaß bei Soft-close 52 mm,
generell bei Tipmatic Soft-close 58 mm

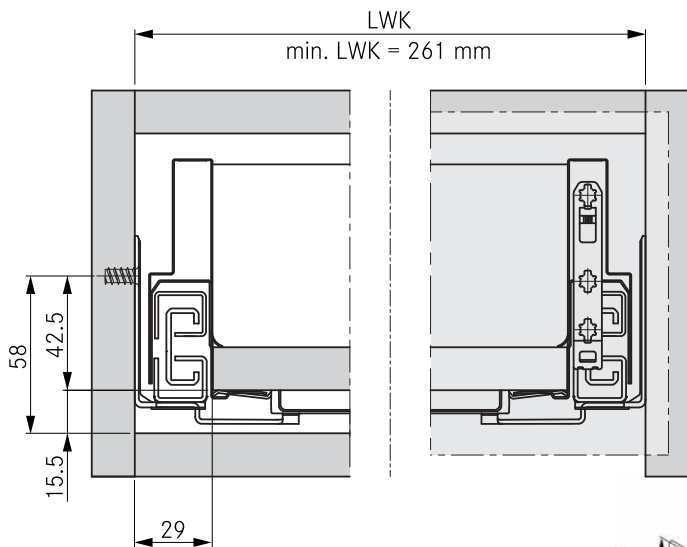


Frontspalt Soft-close

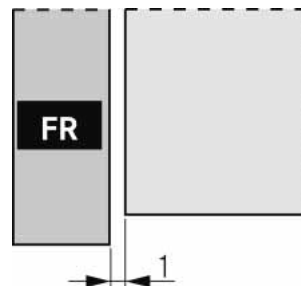


Frontspalt Tipmatic Soft-close

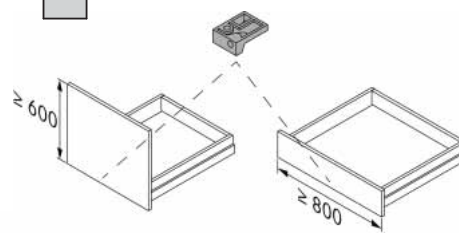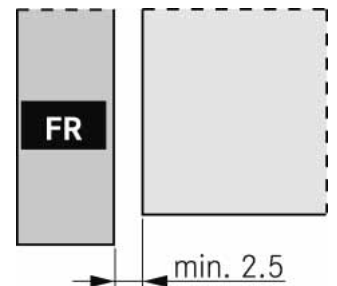

Zuschnitt für Nova Pro

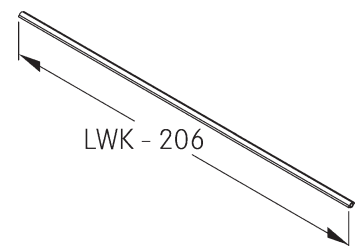


Befestigung für Vollauszug (Euro-Schraube
Kopf-Ø 7,4 mm x 14 mm)

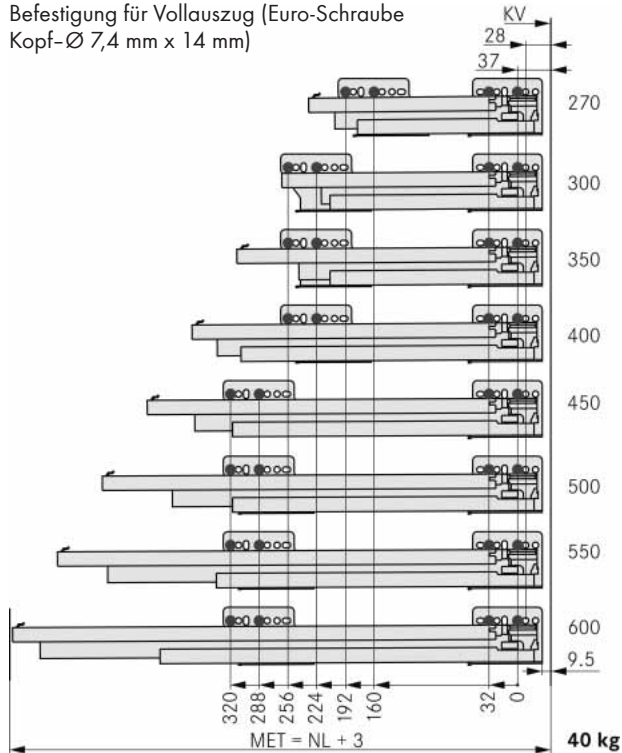

40 kg

LWK: Lichte Weite Korpus

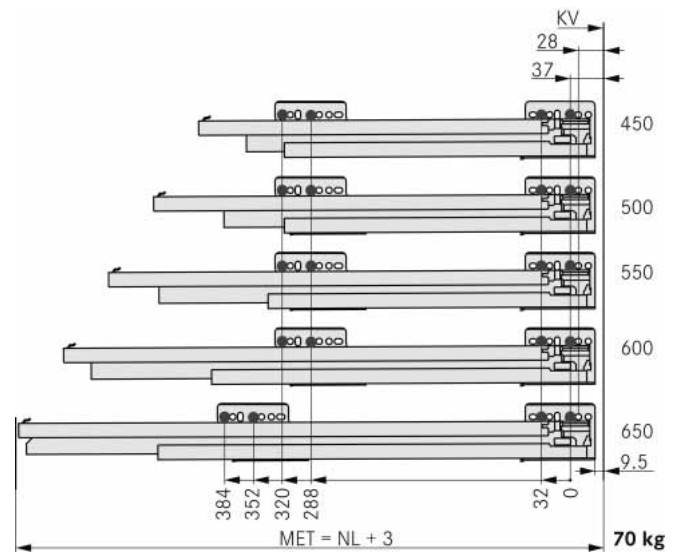

70 kg

Legende

KB	Korpusbreite	MET	Mindesteinbautiefe
KV	Korpusvorderkante	NL	Nennlänge
L	Länge	S	Korpusseitenwand
LWK	Lichte Weite Korpus	FR	Front

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!