



UNTERFLURFÜHRUNG VOLLAUSZUG DYNAPRO SOFT-CLOSE LIQUID 40/70 KG


Einbaumaße

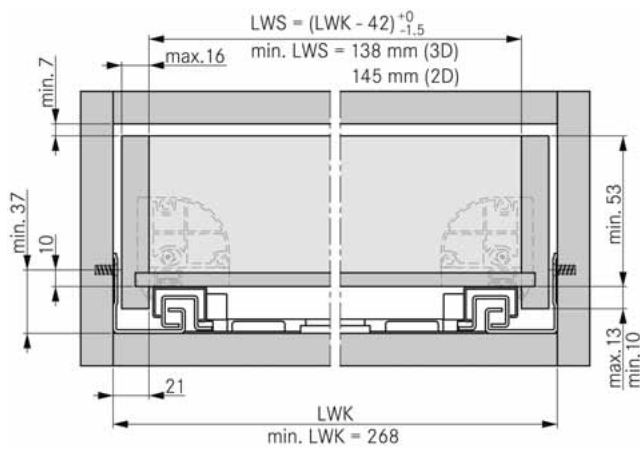


Schubkasten SC

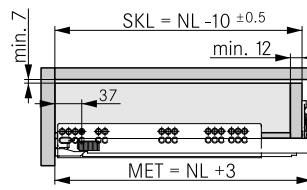


Schubkasten TMSC

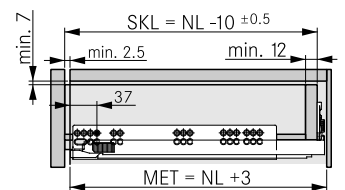


Innenschub SC

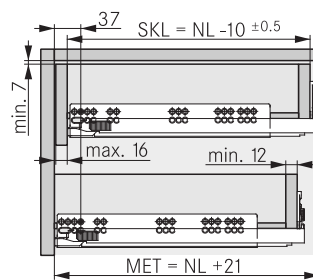


Innenschub TMSC

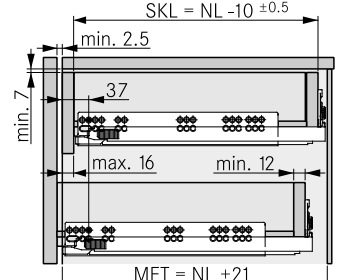


Befestigungspositionen Rastkupplung

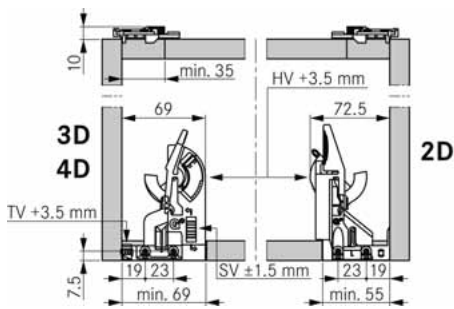


Befestigungspositionen Verstelladapter

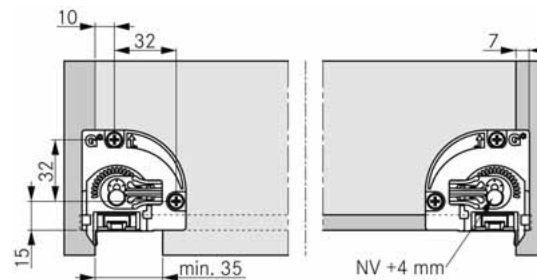


Befestigungspositionen für Vollauszug

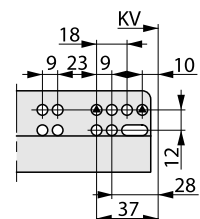

Befestigungspositionen für Vollauszug

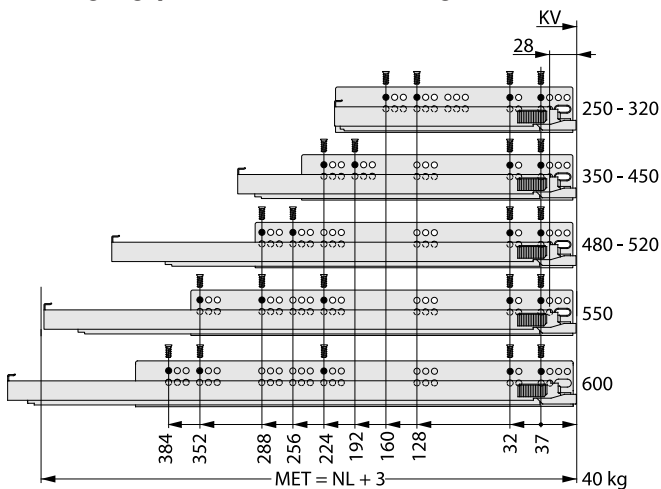

Befestigungspositionen für Vollauszug

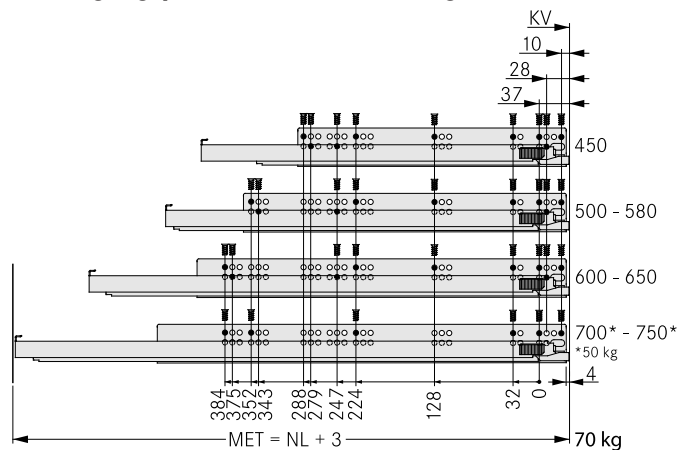

HV	Höhenverstellung	LWK	Lichte Weite Korpus	NV	Neigungsverstellung
KB	Korpusbreite	LWS	Lichte Weite Schubkasten	S	Korpusseitenwand
KV	Korpusvorderkante	MET	Mindesteinbautiefe	SKL	Schubkastenlänge
L	Länge	NL	Nennlänge	SV	Seitenverstellung
SC	Soft-close	TMSC	Tipmatic Soft-close		

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!