


DOPPELHALTER

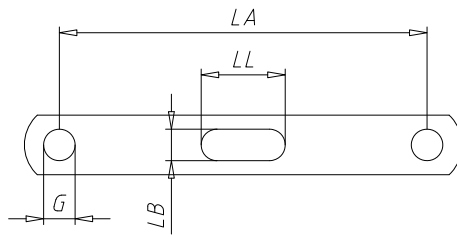

Langlochlänge (LL)	24 mm
Langlochbreite (LB)	9 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser (G)	M8
Breite	15 mm
Dicke (t)	5 mm
Passend für Schraubengewinde	M8
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff	Stahl

Art.-Nr.	0862 120 3	0862 120 4	0862 120 5
VE	50	50	50
Lochabstand (LA)	65 mm	85 mm	105 mm
Gewicht	39 g	51 g	64 g
Bruchkraft min.	1400 N	1200 N	800 N

ORSY-lagerfähig

Einsatzgebiet z.B. Rohrmontage, Vorlauf-, Rücklauf

Cradle to Cradle®-zertifiziert

- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB

