


ROHRSCHELLE TIPP® SILIKON - C2C

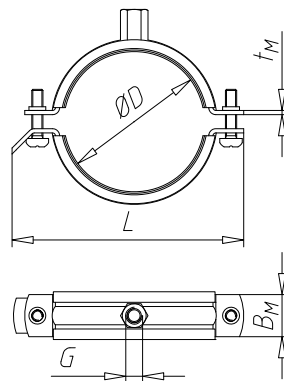

Zweiteilige Rohrschelle mit roter Gummieinlage auf Silikon-Basis

- Verschlusschraube gegen Verlieren gesichert
- Silikoneinlage
- Gummieinlage für DIN 4109

Cradle to Cradle®-zertifiziert

- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB



Anschlussgewinde (G)	M8 x M10
Metallbanddicke (t_M)	1,5 mm
Werkstoff	Stahlblech
Temperaturbeständigkeit min./max.	-60 bis 225 °C
Halogenfrei	Ja
Chlorfrei	Ja
Silikonfrei	Nein
Oberfläche	Verzinkt
Gewindeart	Metrisches Gewinde
Baustoffklasse	B2
DIN	4109
Schraubendurchmesser	6 mm

Anwendungsgebiet

Für Heißwasseranlagen und Dampfleitungen

Klemmbereich min./max. (ØD)	Geeignet für Stahlrohr DIN 2440, DIN 2448	Länge (L)	Metallbandbreite (B _M)	Zulässige Belastung	Gewicht	Art.-Nr.	VE
12-15 mm	1/4 Zoll	57,5 mm	20 mm	1000 N	53 g	0543 208 015	25
15-19 mm	3/8 Zoll	61,5 mm	20 mm	1000 N	58 g	0543 208 019	25
20-25 mm	1/2 Zoll	67 mm	20 mm	1000 N	63 g	0543 208 025	25
26-30 mm	3/4 Zoll	72,3 mm	20 mm	1000 N	68 g	0543 208 030	25
31-37 mm	1 Zoll	79,3 mm	20 mm	1000 N	78 g	0543 208 037	25
38-44 mm	1 1/4 Zoll	86 mm	20 mm	1000 N	82 g	0543 208 044	25
42-52 mm	1 1/2 Zoll	91,3 mm	20 mm	1000 N	87 g	0543 208 052	25
53-58 mm		101,3 mm	20 mm	1000 N	102 g	0543 208 058	25
59-65 mm	2 Zoll	108,6 mm	20 mm	1000 N	107 g	0543 208 065	25
67-74 mm		124 mm	20 mm	1000 N	151 g	0543 208 074	10
74-80 mm	2 1/2 Zoll	130,5 mm	25 mm	1500 N	164 g	0543 208 080	10
82-92 mm	3 Zoll	141,5 mm	25 mm	1500 N	172 g	0543 208 092	10
90-102 mm		151 mm	25 mm	1500 N	185 g	0543 208 102	10
108-118 mm	4 Zoll	168 mm	25 mm	1500 N	231 g	0543 208 118	10