

AKKU-LED-HANDLEUCHE WLH 1.2



Taschenlampenfunktion, multifunktionell einsetzbar



Netzteil mit USB-/Mini-USB-Anschluß

Schlanke Bauform für beengte Platzverhältnisse

Modernste Lithium-Polymer-Akku-Technologie

Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer

Mit einem leistungsstarkem Magnet


Im Fuß und Halteclip

Anzahl LED

- 1 x COB LED 1,2 W
- 1 x LED (Taschenlampenfunktion)
- 1 x Indicator Light – signalisiert, dass die Leuchte geladen werden muss

Schlanke Bauform

Für beengte Platzverhältnisse

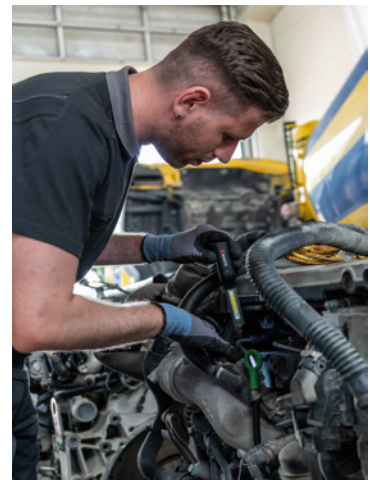

Art.-Nr.	0827 940 112
VE	1
Lichtstrom Hauptlicht	100 lm
Lichtstrom Nebenlicht	15 lm
Leuchtdauer Hauptlicht	3 h
Leuchtdauer Nebenlicht	24 h
Ladezeit	2,5 h
Schutzart IP Leuchte	IP 20
Schutzart IP Netzteil	IP 20
Schlagfestigkeit	IK07

Lieferumfang: Leuchte, Netzteil, Bedienungsanleitung