


# ALUMINIUM GRIFFLEISTE TYP J

Zum Einpressen in eine Nut



Abbildung ähnlich

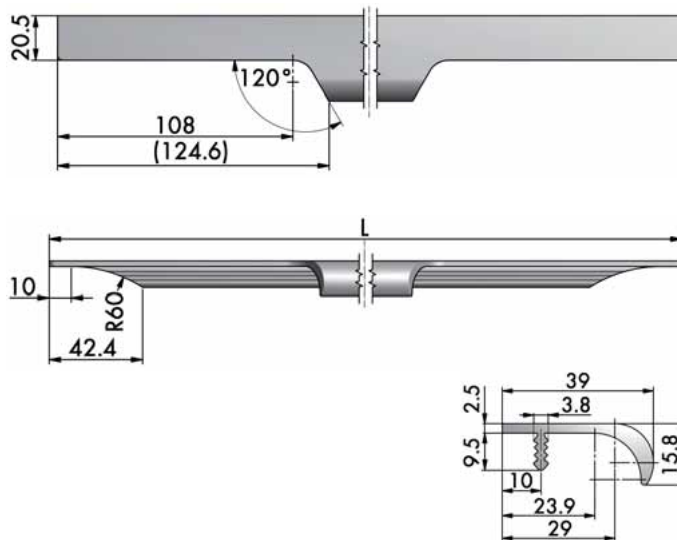

<b>Werkstoff</b>	Aluminium
<b>Oberfläche</b>	Eloxiert
<b>Breite</b>	39 mm
<b>Höhe</b>	15,8 mm

Farbe	Geeignet für Korpusbreite	Länge (L)	Art.-Nr.	VE
Edelstahlfarben	300 mm	295 mm	<b>0685 250 250</b>	1
Edelstahlfarben	400 mm	395 mm	<b>0685 250 251</b>	1
Edelstahlfarben	500 mm	495 mm	<b>0685 250 252</b>	1
Edelstahlfarben	600 mm	595 mm	<b>0685 250 253</b>	1
Edelstahlfarben	700 mm	695 mm	<b>0685 250 254</b>	1
Edelstahlfarben	800 mm	795 mm	<b>0685 250 255</b>	1
Edelstahlfarben	900 mm	895 mm	<b>0685 250 256</b>	1
Edelstahlfarben	1000 mm	995 mm	<b>0685 250 257</b>	1
Edelstahlfarben	1200 mm	1195 mm	<b>0685 250 258</b>	1
Silberfarben	300 mm	295 mm	<b>0685 250 240</b>	1
Silberfarben	400 mm	395 mm	<b>0685 250 241</b>	1
Silberfarben	500 mm	495 mm	<b>0685 250 242</b>	1
Silberfarben	600 mm	595 mm	<b>0685 250 243</b>	1
Silberfarben	700 mm	695 mm	<b>0685 250 244</b>	1
Silberfarben	800 mm	795 mm	<b>0685 250 245</b>	1
Silberfarben	900 mm	895 mm	<b>0685 250 246</b>	1
Silberfarben	1000 mm	995 mm	<b>0685 250 247</b>	1
Silberfarben	1200 mm	1195 mm	<b>0685 250 248</b>	1