


HAKENKLAMMER TYP HK

Stahl verzinkt, blau passiviert
(A2K), geharzt

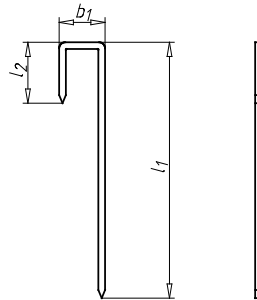


Art.-Nr.	5089 350 000	5089 350 001
VE	6000	5000
Breite (b ₁)	11,3 mm	11,3 mm
Länge (l ₁)	60 mm	75 mm
Länge 2 (l ₂)	13 mm	15 mm
Werkstoff	Stahl	Stahl
Oberfläche	Verzinkt	Verzinkt
Ausführung	Geharzt	Geharzt

Anwendungsgebiet

Ideal für Lackierkabinen

KLAMMER TYP FB

Stahl verzinkt, blau passiviert
(A2K)

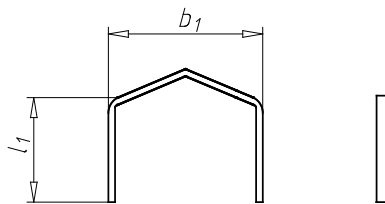

Art.-Nr.	5089 360 000	5089 360 001	5089 360 002	5089 360 003	5089 360 004
VE	5000	5000	5000	4000	4000
Breite (b ₁)	11,6 mm	11,6 mm	11,6 mm	11,6 mm	11,6 mm
Länge (l ₁)	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Werkstoff	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Oberfläche	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt

Anwendungsgebiet

Polsterarbeiten, Befestigung von Isolierungen, Folien