
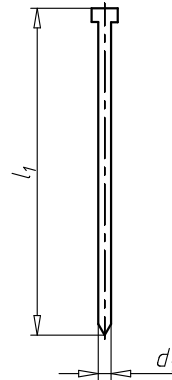


STAUCHKOPFNAGEL TYP WX

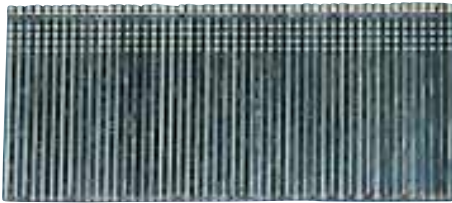

Messing blank


**Für DSK 1555,
Art.-Nr. 0703 547 0**

Art.-Nr.	0480 126 15	0480 126 20
VE	10000	10000
Nenn Durchmesser (d ₁)	1,2 mm	1,2 mm
Länge (l ₁)	15 mm	20 mm
Kopfdurchmesser	2,2 mm	2,2 mm
Werkstoff	Messing	Messing
Oberfläche	Blank	Blank
Anzahl pro Palette	2500000 Stck.	2500000 Stck.

Anwendungsgebiet

Gitterbefestigung, Detailarbeiten, Verkleidungen, Möbelrahmen, Schrankherstellung, Akkustikbau

STAUCHKOPFNAGEL TYP WY

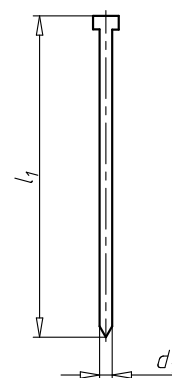

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

**Für DSK 1555,
Art.-Nr. 0703 547 0**

Art.-Nr.	0480 13 16	0480 13 19	0480 13 25	0480 13 32	0480 13 38
VE	5000	5000	5000	5000	5000
Nenn Durchmesser (d ₁)	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
Länge (l ₁)	16 mm	19 mm	25 mm	32 mm	38 mm
Kopfdurchmesser	1,7 mm	2,2 mm	1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm
Werkstoff	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Oberfläche	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Anzahl pro Palette	5100000 Stck.	5100000 Stck.	3825000 Stck.	3600000 Stck.	2550000 Stck.