


FORSTNERBOHRER PLUS

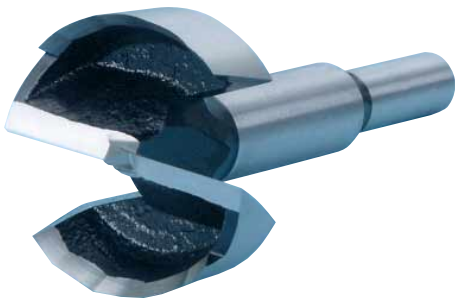

Besonders schneller Bohrer mit Zentrierspitze und Wellenschneide. Idealer Einsatz bei Hart- und Weichhölzern sowie MDF-Platten.

Sauberes, ausriss- und gratfreies Bohrloch

Wellenschliff

Kein Anlaufen (Ausglühen) der Wellenschneiden

Sehr gute Spanabfuhr

Exaktes Bohrloch bei maßhaltigen Bohrungen














 
Sehr gute Führung des Bohrers dank der Zentrierspitze, kein Verlaufen des Bohrers

Kein Durchrutschen

Durch den 3-Flächenschaft optimal für die Anwendung in Handbohrmaschinen mit 3-Backen-Futter geeignet.

Hinweis

Beim Einsatz in sehr harten Hölzern und abrasiven Materialien, wie z.B. Mahagoni, beschichteten Plattenwerkstoffen und Spanplatten, muss mit einer kürzeren Standzeit (Lebensdauer) gerechnet werden.

Farbleit-system	Durchmesser	Länge	Schaftdurchmesser	Schaftlänge	Schaftform	Art.-Nr.	VE
 Hartholz; Holz	12 mm	90 mm	6 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 12	1
 Hartholz; Holz	15 mm	90 mm	8 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 15	1
 Hartholz; Holz	16 mm	90 mm	8 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 16	1
 Hartholz; Holz	18 mm	90 mm	8 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 18	1
 Hartholz; Holz	19 mm	90 mm	8 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 19	1
 Hartholz; Holz	20 mm	90 mm	8 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 20	1
 Hartholz; Holz	22 mm	90 mm	8 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 22	1
 Hartholz; Holz	24 mm	90 mm	8 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 24	1
 Hartholz; Holz	25 mm	90 mm	8 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 25	1
 Hartholz; Holz	26 mm	90 mm	8 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 26	1
 Hartholz; Holz	28 mm	90 mm	8 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 28	1
 Hartholz; Holz	30 mm	90 mm	8 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 30	1
 Hartholz; Holz	32 mm	90 mm	10 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 32	1
 Hartholz; Holz	35 mm	90 mm	10 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 35	1
 Hartholz; Holz	38 mm	90 mm	10 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 38	1
 Hartholz; Holz	40 mm	90 mm	10 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 40	1
 Hartholz; Holz	45 mm	90 mm	10 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 45	1
 Hartholz; Holz	50 mm	90 mm	10 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 50	1
 Hartholz; Holz	70 mm	90 mm	12 mm	30 mm	3-Flächenschaft	0650 001 70	1

Empfohlene Drehzahlen		
Bohrerdurchmesser	Weichholz	Hartholz/MDF
> 12 mm	2.400 min ⁻¹	2.000 min ⁻¹
> 16 mm	2.400 min ⁻¹	1.500 min ⁻¹
> 25 mm	1.800 min ⁻¹	1.000 min ⁻¹
> 35 mm	1.600 min ⁻¹	900 min ⁻¹
> 70 mm	1.000 min ⁻¹	500 min ⁻¹