


ANPUTZDICHTLEISTE 3D PREMIUM MIT GEWEBE

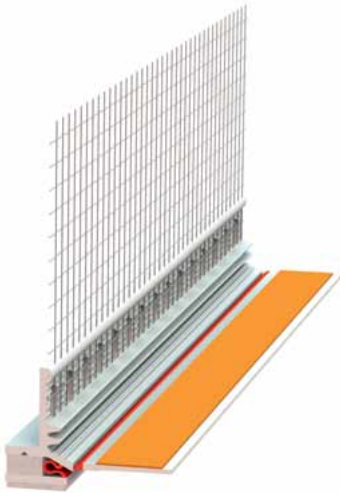

Premium Anputzdichtleiste mit sehr hoher, 3D-Bewegungsaufnahme zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen

Geeignet für Großverglasungen bis 10 m²

- Hohe 3D-Bewegungsaufnahme
- Hochwertige TPE-Membrane

Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes

Gewebe koextrudiert

Kein Kippen des Profils

Gestützte Abreißlasche

Werkstoff Profil	PVC-U, schlagzäh
Werkstoff Schaumstoff	Geschlossenzelliger PE-Schaum
Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung	2,2 mm
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Flächengewicht Gewebe pro m²	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm
Baustoffklasse	E
UV-Beständigkeit	Ja

Art.-Nr.	0519 555 101	0519 555 102	0519 555 171	0519 555 172
VE	35	60	35	60
Breite	10 mm	10 mm	17 mm	17 mm
Länge	1,4 m	2,4 m	1,4 m	2,4 m
Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung	5 mm	5 mm	8 mm	8 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-)	3,2 mm	3,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-)	3,2 mm	3,2 mm	2,2 mm	2,2 mm

Hinweis

Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.