

## ZARGEN-SET VIONARO H249



**G\*GRASS®**

**Hoher Auszug mit allen benötigten Komponenten in einem Komplett-Set für einfache Bestellung**

- 90° gerade Innen- und Außenseite
- Schlanke 13 mm Zargenbreite
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Werkzeuglose Frontmontage
- Integrierte 3-dimensionale Verstellung
- Seitenverstellung +/- 1,5 mm
- Höhenverstellung +2,5/- 1,5 mm
- Neigungsverstellung +2,5/- 1,5 mm

<b>Höhe</b>	249 mm
<b>Werkstoff</b>	Aluminium
<b>Anzahl Teile im Sortiment/Set</b>	12 Stck.


### Anwendungsgebiet

Küchen-Bad-Wohnmöbel

### Hinweis

- In Verbindung mit Dynapro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.
- Ab 600 mm KAB wird Front-Bodenverbinder empfohlen.

Nennlänge	Farbe	Traglast	Art.-Nr.	VE
450 mm	Silbergrau RAL 9006 ähnlich	40 kg	<b>F900 901 689</b>	1
500 mm	Silbergrau RAL 9006 ähnlich	40 kg	<b>F900 901 690</b>	1
550 mm	Silbergrau RAL 9006 ähnlich	40 kg	<b>F900 901 691</b>	1
600 mm	Silbergrau RAL 9006 ähnlich	40 kg	<b>F900 901 692</b>	1
450 mm	Silbergrau RAL 9006 ähnlich	70 kg	<b>F900 901 693</b>	1
500 mm	Silbergrau RAL 9006 ähnlich	70 kg	<b>F900 901 694</b>	1
550 mm	Silbergrau RAL 9006 ähnlich	70 kg	<b>F900 901 695</b>	1
600 mm	Silbergrau RAL 9006 ähnlich	70 kg	<b>F900 901 696</b>	1
450 mm	Graphit RAL 7015 ähnlich	40 kg	<b>F900 901 736</b>	1
500 mm	Graphit RAL 7015 ähnlich	40 kg	<b>F900 901 737</b>	1
550 mm	Graphit RAL 7015 ähnlich	40 kg	<b>F900 901 738</b>	1
600 mm	Graphit RAL 7015 ähnlich	40 kg	<b>F900 901 739</b>	1
450 mm	Graphit RAL 7015 ähnlich	70 kg	<b>F900 901 740</b>	1
500 mm	Graphit RAL 7015 ähnlich	70 kg	<b>F900 901 741</b>	1
550 mm	Graphit RAL 7015 ähnlich	70 kg	<b>F900 901 742</b>	1
600 mm	Graphit RAL 7015 ähnlich	70 kg	<b>F900 901 743</b>	1
450 mm	Schneeweiß RAL 9003 ähnlich	40 kg	<b>F900 901 785</b>	1
500 mm	Schneeweiß RAL 9003 ähnlich	40 kg	<b>F900 901 786</b>	1
550 mm	Schneeweiß RAL 9003 ähnlich	40 kg	<b>F900 901 787</b>	1
600 mm	Schneeweiß RAL 9003 ähnlich	40 kg	<b>F900 901 788</b>	1
450 mm	Schneeweiß RAL 9003 ähnlich	70 kg	<b>F900 901 789</b>	1
500 mm	Schneeweiß RAL 9003 ähnlich	70 kg	<b>F900 901 790</b>	1
550 mm	Schneeweiß RAL 9003 ähnlich	70 kg	<b>F900 901 791</b>	1
600 mm	Schneeweiß RAL 9003 ähnlich	70 kg	<b>F900 901 792</b>	1

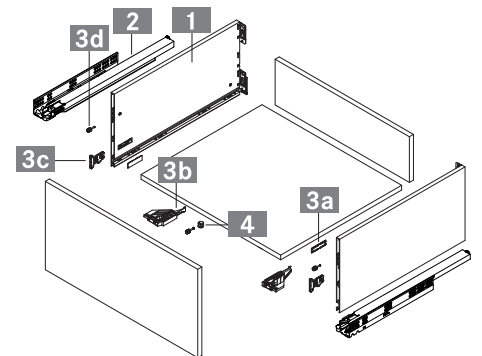

**Im Lieferumfang enthalten: 1 Paar Zargen Vionaro H249 (1), 1 Paar Dynapro Soft-close (2), 1 Paar Abdeckkappen innen (3a), 1 Paar Rastkupplung (3b), 1 Paar Frontbefestigung zum Anschrauben (3c), 1 Paar Frontstabilisator (3d)**

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Synchronisationsstange	<b>F102 109 393</b>
Tipmatic-Einheit	<b>F134 109 323</b>
Antirutschplatte Weiß RAL 9003 ähnlich	<b>0683 363 200</b>
Antirutschplatte Weißaluminium RAL 9006 ähnlich	<b>0683 363 201</b>
Antirutschplatte Schiefergrau RAL 7015 ähnlich	<b>0683 363 202</b>

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!