


GITTERLEINEN SILIZIUM-KARBID

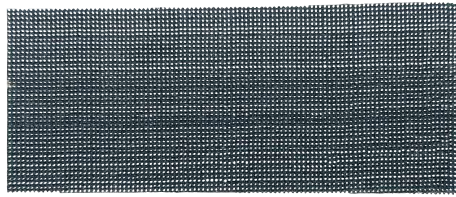

Für Hand- und Maschinen- verarbeitung

- Aggressives Schleifkorn
- Kein Zusetzen dank großer
Spannräume

Breite x Länge	115 mm x 280 mm
Haftsystem	Ohne

Körnung	Art.-Nr.	VE
60	0585 600 60	25
80	0585 600 80	25
100	0585 600 100	25
120	0585 600 120	25
150	0585 600 150	25
180	0585 600 180	25
240	0585 600 240	25

Anwendungsgebiet

- Verspachtelung an Gips- und Faserplatten (Empfehlung Körnung: P 80 - P 180)
- Schleifen von Gestein, Granit, Marmor und Beton (Empfehlung Körnung: P 60 - P 120)
- Abschleifen alter Farbe/Lacke (Empfehlung Körnung: P 60 - P 120)
- Holzschliff (Empfehlung Körnung: P 60 - P 120)
- Lackzwischenchliff (Empfehlung Körnung: P 60 - P 120)
- Feinschleifen von Grundierung und Füller (Empfehlung Körnung: P 120 - P 180)
- Entrosten von Metall (Empfehlung Körnung: P 60 - P 120)

HANDSCHLEIFKLOTZ KUNSTSTOFF



Stabiler Schleifklotz aus Kunststoff mit zwei Schleifpapierhaltern und einer Schleifplatte mit Weich-Kunststoff-Unterlage.

Art.-Nr.	0899 700 321
VE	1
Länge x Breite x Höhe	212 x 105 x 105 mm