


REPARATURSCHLAUCHLEITUNG

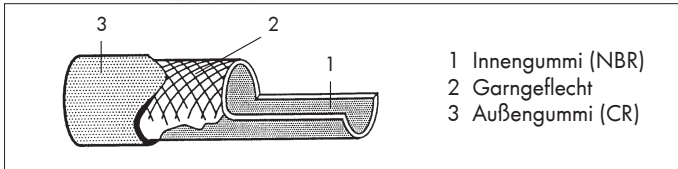

1 Innengummi (NBR)
2 Garngeflecht
3 Außengummi (CR)

Abmessung ID	AD	Art.-Nr.	VE/m
3,5	9,5	0895 503 530	15
4,0	10,0	0895 504 030	15
4,5	10,5	0895 504 530	15
5,5	11,5	0895 505 530	15
7,3	13,3	0895 507 330	10
7,5	13,5	0895 507 530	10
8,0	14,0	0895 508 030	10
9,0	15,0	0895 509 030	10
9,3	15,3	0895 509 330	10
10,0	16,0	0895 501 030	5
11,5	18,5	0895 501 135	5
12,0	19,0	0895 501 235	5
14,0	22,0	0895 501 440	5

Die Schläuche werden aus produktionstechnischen Gründen nicht immer an einem Stück geliefert. Bei 15 m max. 3 Teile, bei 10 m max. 2 Teile.

Wir empfehlen zur Befestigung von Schläuchen mit Außengummi:



Abb.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Schlauchselle „Power“	0539 2 ...
2	Zebra Schlauchselle	0539 ...
3	1-Ohr-Klemme	0541 ...

ABROLLSYSTEM FÜR REPARATURSCHLAUCHLEITUNGEN



**mit mittlerer Permeation
für den nicht kraftstoffführenden Bereich**

Material: NBR/CR

Anwendungsbereich:

In Kraftfahrzeugen als Tanküberlaufleitung/Motorentlüftung bzw. Unterdruckschlauch geeignet.

Technische Daten:

Betriebsdruck: max. 10 bar
Prüfdruck: max. 20 bar
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -35 °C bis +90 °C, kurzzeitig +110 °C
(kurzzeitig = 72 h über die gesamte Lebensdauer)

Eigenschaften:

- Mittlere Durchlässigkeit von Kraftstoffdämpfen
- Öl- und säurebeständige Elastomer-Außenschicht zum Schutz gegen Abrieb, Ozon- und Witterungseinflüsse
- Mittlere Wärmebeständigkeit
- Entspricht EU-Altautorichtlinie
- Flexibel

Nicht geeignet:

- Zum Gebrauch im kraftstoffführenden Bereich
- Zum Gebrauch in Kraftstofftanks
- Für Getriebe- und Motorenöle

Hinweis!

Aufgrund der Beimischung von nachwachsenden Rohstoffen in handelsüblichen Otto- und Dieselmotoren und immer höheren Temperatureinsatzbereichen sind NBR/CR-Schläuche im kraftstoffführenden Bereich in Kfz nicht zu empfehlen.

Beachten Sie die Herstellervorgaben!

Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind!

Rationelles Arbeiten

- Kein Verwickeln des Schlauches beim Abrollen
- Übersicht auf kleinstem Raum

Individuelle Bestückungs-Kombination möglich

- Unbegrenzt ausbaufähig

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Abrollgerät groß*, unbestückt	0956 109 0	1
Sterne groß • Zum Befestigen der Spulen	0956 109 02	1
Spulenaufnahmelagerung • Graue Halter mit Bremse	0956 109 03	1

* Inhalt:

1 Metallhalter + 5 Spulenaufnahmelagerungen + 4 Paar Sterne groß