

## Hæftefast smøremiddel HHS® 2000

### Delvis syntetisk olie, som er ekstremt modstandsdygtig over for høje tryk

- Eliminerer pibe- og knirkelyde og har fremragende flow- og penetrationsevne samt god korrosionsbeskyttelse.
- Meget klæbende smøremiddel, der ikke ryger af ved brug ved drejende og roterende dele
- Kompatibel med O-ringe/X-ringe og plast. Neutrale egenskaber på lakerede overflader.
- Modstandsdygtig over for vandstænk og saltvand, svage syrer og baser
- Uden silikone, harpiks og syre




Kemisk basis	Kulbrinte
Oliebasis	Mineralsk olie
Farve	Gullig
Lugt/duft	Olie
Tæthed	0,742 g/cm <sup>3</sup>
Tæthedsbetingelser	ved 20 °C
Min. temperaturforhold	-25 °C
Maks. temperaturforhold	180 °C
Maks. temperaturmodstand	200 °C
Min. flammepunkt for aktivt indholdsstof	300 °C
Kinematisk oliebasisviskositet	1500 cSt
Silikonefri	Ja
Syrefri	Ja
Harpiksfri	Ja
AOX-fri	Ja
Modstand mod	Saltvand, Svag lud, Svage syrer, Stænk
Indhold	500 ml
Beholder	Dåse
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	24 Måned/Måneder

### Art.nr. 0893 106

Stk. pr. pk.: 1 / 12

### Anvendelse

Ekstremt højtryksbestandig, delvist syntetisk olie til universalsmøring og til højtryksbelastninger

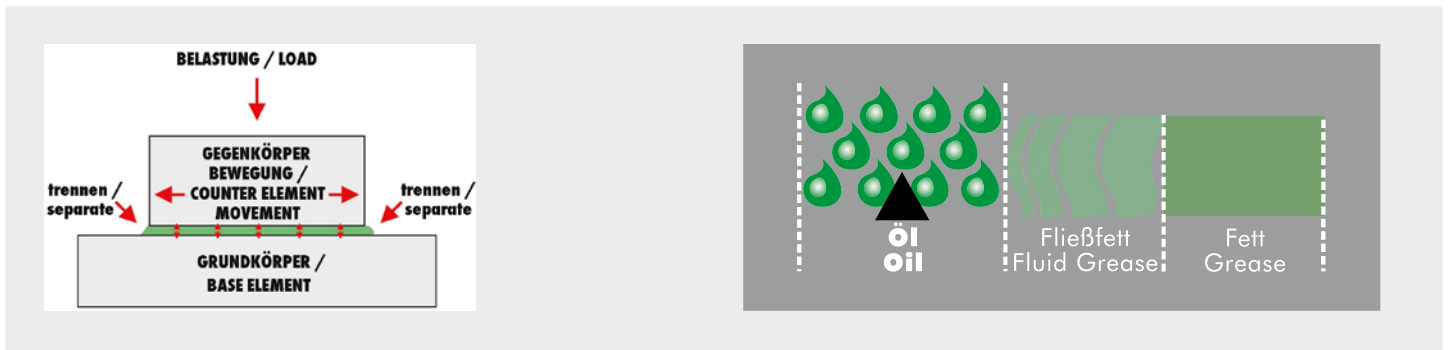

## Instruktioner

Rengør smørepunkterne omhyggeligt og grundigt før hver påføring med HHS Clean art.nr. 089310610. Dåsen omrystes før brug, spray komponenterne, og lad det virke kortvarigt.

Efter brug skal du sprøjte sprayhovedet på hovedet, indtil det er tomt.

## Bemærk

Modstandsdygtigt over for store trykbelastninger, HHS 2000 smørefilm forbliver aktiv og slides ikke i stykker trods den høje trykbelastning og baselegemets forskydningsbevægelse. Separerer modstykket driftssikkert fra baselegemet og sikrer dermed optimal slidbeskyttelse ved større trykbelastninger.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Tilbehør for	Betegnelse	Art.nr.
0893 106	Hæftefast smøremiddel, forrens HHS® Clean	<b>0893 106 10</b>