

Værktøjskuffert 93 dele

Det ideelle valg til brug på farten

Omfattende sæt

Alt almindeligt værktøj i én kuffert

Kuffert i høj kvalitet

Plastkuffert med kliklås


Antal stykker i sortiment/sæt	93 STK
Længde x bredde x højde	423 x 360 x 86 mm

Art.nr. 0965 93 180

Stk. pr. pk.: 1



Anvendelse

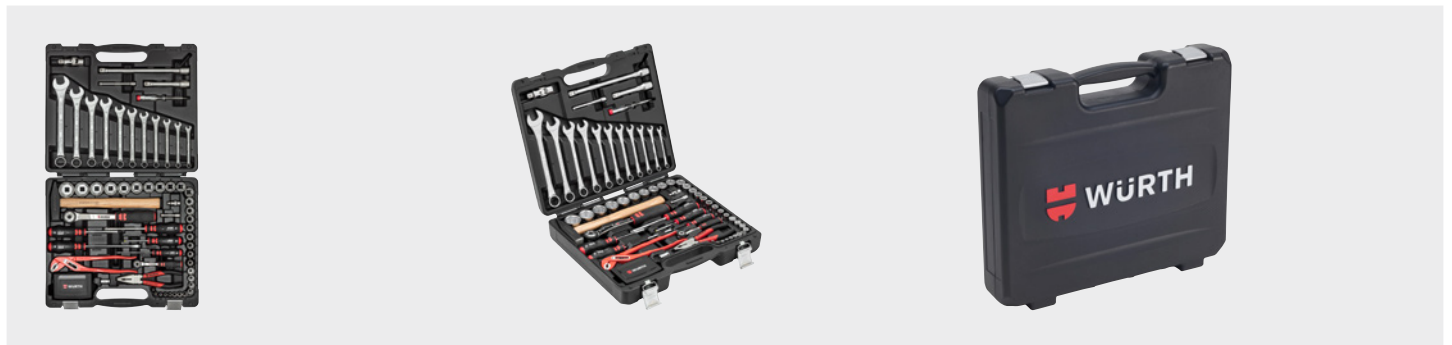

Leveringsprogram for art.nr. 0965 93 180

Betegnelse	Art.nr.	Antal
Skruetrækker, lige kærv 1,2 x 6,5 mm	0613 231 065	1
Skruetrækker, lige kærv 0,6 x 3,5 mm	0613 231 735	1
PH-skruetrækker 1	0613 232 01	1
PH-skruetrækker 2	0613 232 02	1
1/4" skruetrækker Klingelængde 110 mm	0613 430 310	1
Forbinder DIN 7427 1/4-tomme	0614 176 680	1
1/2" skralde	0712 012 0	1
1/4" skralde	0712 014 0	1
1/2" topnøgleindsats 10 mm; Længde 36 mm	0712 131 110	1
1/2" topnøgleindsats 11 mm	0712 131 111	1
1/2" topnøgleindsats 12 mm	0712 131 112	1
1/2" topnøgleindsats 13 mm; Længde 36 mm	0712 131 113	1
1/2" topnøgleindsats 14 mm	0712 131 114	1
1/2" topnøgleindsats 15 mm	0712 131 115	1
1/2" topnøgleindsats 16 mm	0712 131 116	1
1/2" topnøgleindsats 17 mm; Længde 36 mm	0712 131 117	1
1/2" topnøgleindsats 18 mm	0712 131 118	1
1/2" topnøgleindsats 19 mm; Længde 36 mm	0712 131 119	1
1/2" topnøgleindsats 20 mm	0712 131 120	1
1/2" topnøgleindsats 21 mm	0712 131 121	1
1/2" topnøgleindsats 22 mm; Længde 38 mm	0712 131 122	1

Leveringsprogram for art.nr. 0965 93 180

Betegnelse	Art.nr.	Antal
1/2" topnøgleindsats 24 mm; Længde 38 mm	0712 131 124	1
1/2" topnøgleindsats 26 mm	0712 131 126	1
1/2" topnøgleindsats 27 mm; Længde 44 mm	0712 131 127	1
1/2" topnøgleindsats 28 mm	0712 131 128	1
1/2" topnøgleindsats 30 mm; Længde 44 mm	0712 131 130	1
1/2" topnøgleindsats 32 mm; Længde 44 mm	0712 131 132	1
1/2" forlænger Længde 125 mm	0712 138 105	1
1/2" forlænger Længde 250 mm	0712 138 110	1
1/2" kardanled	0712 138 301	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 4 mm; Længde 22 mm	0713 111 104	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 5 mm; Længde 22 mm	0713 111 105	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 5,5 mm; Længde 22 mm	0713 111 155	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 6 mm; Længde 22 mm	0713 111 106	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 7 mm; Længde 22 mm	0713 111 107	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 8 mm; Længde 22 mm	0713 111 108	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 9 mm; Længde 22 mm	0713 111 109	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 10 mm; Længde 22 mm	0713 111 110	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 11 mm; Længde 22 mm	0713 111 111	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 12 mm; Længde 22 mm	0713 111 112	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 13 mm; Længde 22 mm	0713 111 113	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 14 mm; Længde 22 mm	0713 111 114	1
1/4" forlænger 53 mm	0713 118 102	1
1/4" forlænger 100 mm	0713 118 104	1
1/4" kardanled Kærtype Udvendig firkant	0713 118 301	1
Ringgaffelnøgle, kort type 8 mm	0713 301 08	1
Ringgaffelnøgle, kort type 9 mm	0713 301 09	1
Ringgaffelnøgle, kort type 10 mm; Længde 140 mm	0713 301 10	1
Ringgaffelnøgle, kort type 11 mm	0713 301 11	1
Ringgaffelnøgle, kort type 12 mm	0713 301 12	1
Ringgaffelnøgle, kort type 13 mm; Længde 170 mm	0713 301 13	1
Ringgaffelnøgle, kort type 14 mm	0713 301 14	1
Ringgaffelnøgle, kort type 16 mm	0713 301 16	1
Ringgaffelnøgle, kort type 17 mm; Længde 205 mm	0713 301 17	1
Ringgaffelnøgle, kort type 19 mm; Længde 230 mm	0713 301 19	1
Ringgaffelnøgle, kort type 22 mm; Længde 260 mm	0713 301 22	1
Vandpumpetang DIN ISO 8976		1
Kombitang DIN ISO 5746	0715 01 575	1
Transparent 1-polet polsøger	0715 53 05	1
Bænkhammer	0715 731 40	1
RW®-bit RW10, Længde 25 mm	0614 70 10	1
RW®-bit RW20, Længde 25 mm	0614 70 20	2
RW®-bit RW25, Længde 25 mm	0614 70 25	1
RW®-bit RW30, Længde 25 mm	0614 70 30	2
RW®-bit RW40, Længde 25 mm	0614 70 40	2
PH-bit PH1, Længde 25 mm	0614 176 274	1
PH-bit PH2, Længde 25 mm	0614 176 461	2
PH-bit PH3, Længde 25 mm	0614 176 648	1
Pozidriv-bit PZ1, Længde 25 mm	0614 176 651	2
Pozidriv-bit PZ2, Længde 25 mm	0614 176 652	2
Pozidriv-bit PZ3, Længde 25 mm	0614 176 653	1
TX-bit TX10, Længde 25 mm	0614 311 0	1
TX-bit TX15, Længde 25 mm	0614 311 5	1
TX-bit TX20, Længde 25 mm	0614 312 0	2

Leveringsprogram for art.nr. 0965 93 180

Betegnelse	Art.nr.	Antal
TX-bit TX25, Længde 25 mm	0614 312 5	1
TX-bit TX30, Længde 25 mm	0614 313 0	2
TX-bit TX40, Længde 25 mm	0614 314 0	1
Bit, indvendig sekskant 3 mm, Længde 25 mm	0614 176 93	1
Bit, indvendig sekskant 4 mm, Længde 25 mm	0614 176 94	1
Bit, indvendig sekskant 5 mm, Længde 25 mm	0614 176 95	1
Bit, indvendig sekskant 6 mm, Længde 25 mm	0614 176 96	1
Bit til lige kærnv 0,6 x 4,5 mm, Længde 25 mm	0614 175 652	1
Bit til lige kærnv 0,8 x 5,5 mm, Længde 25 mm	0614 175 653	1
Bit til lige kærnv 1,2 x 6,5 mm, Længde 25 mm	0614 175 655	1
Universalholder E 6.3 (1/4") Længde 60 mm		1