

## Systemsortiment 8.4.1, topnøgle 1/4" + 1/2" 108 dele

### Kompatibel med alle produkter i ORSY systemet

Ensartede gitterdimensioner

### Attraktiv kulfinish

Indsats fremstillet af plast i høj kvalitet med attraktiv kulfinish for bedre robusthed, stabilitet og nem rengøring

 
### Find de rigtige værktøjer hurtigt og nemt

Værktøjsstørrelser markeret på indsats.



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Antal stykker i sortiment/sæt | 108 STK           |
| Størrelse skumafsnit          | 8.4.1             |
| Bredde x højde x dybde        | 462 x 38 x 335 mm |
| Dekoration                    | Karbonudseende    |

**ORSY**




### Art.nr. 0965 905 922

Stk. pr. pk.: 1

### Anvendelse

Velegnet til ORSY systemet (f.eks. systemkuffert, værkstedsvogn, ORSY®BULL-bokse, ORSY-hylder)

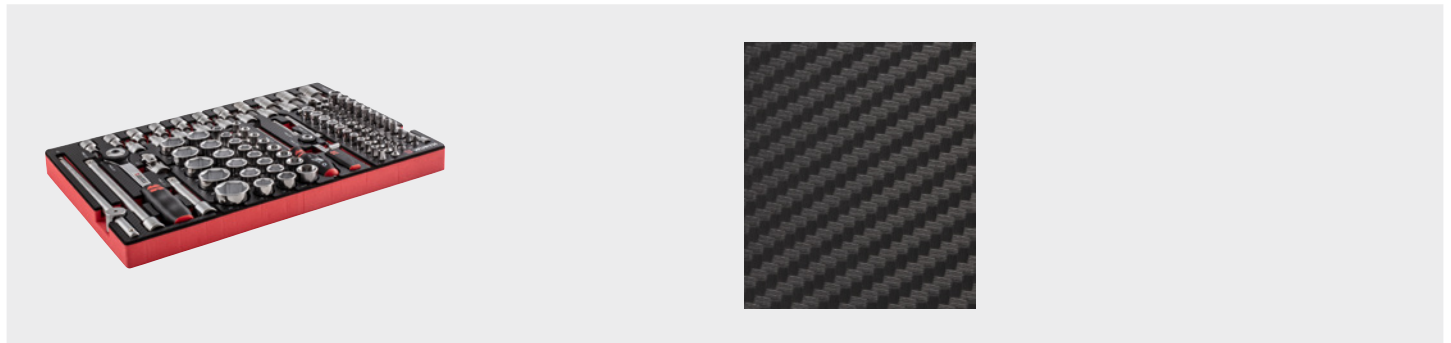

#### Leveringsprogram for art.nr. 0965 905 922

| Betegnelse                               | Art.nr.      | Antal |
|------------------------------------------|--------------|-------|
| 1/4" skruetrækker Klingelængde 110 mm    | 0613 430 310 | 1     |
| 1/2" skralde                             | 0712 012 0   | 1     |
| 1/4" skralde                             | 0712 014 0   | 1     |
| 1/2" T-håndtag                           | 0712 130 201 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 10 mm; Længde 36 mm | 0712 131 110 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 11 mm; Længde 36 mm | 0712 131 111 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 12 mm; Længde 36 mm | 0712 131 112 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 13 mm; Længde 36 mm | 0712 131 113 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 14 mm; Længde 36 mm | 0712 131 114 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 15 mm; Længde 36 mm | 0712 131 115 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 16 mm; Længde 36 mm | 0712 131 116 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 17 mm; Længde 36 mm | 0712 131 117 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 18 mm; Længde 36 mm | 0712 131 118 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 19 mm; Længde 36 mm | 0712 131 119 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 20 mm; Længde 36 mm | 0712 131 120 | 1     |

**Leveringsprogram for art.nr. 0965 905 922**

| Betegnelse                                         | Art.nr.      | Antal |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1/2" topnøgleindsats 21 mm; Længde 38 mm           | 0712 131 121 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 22 mm; Længde 38 mm           | 0712 131 122 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 24 mm; Længde 38 mm           | 0712 131 124 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 26 mm; Længde 38 mm           | 0712 131 126 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 27 mm; Længde 44 mm           | 0712 131 127 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 28 mm; Længde 44 mm           | 0712 131 128 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 30 mm; Længde 44 mm           | 0712 131 130 | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats 32 mm; Længde 44 mm           | 0712 131 132 | 1     |
| 1/2" forlænger Længde 125 mm                       | 0712 138 105 | 1     |
| 1/2" forlænger Længde 250 mm                       | 0712 138 110 | 1     |
| 1/2" kardanled                                     | 0712 138 301 | 1     |
| 1/4" t-greb                                        | 0713 110 201 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, metrisk 5 mm; Længde 22 mm   | 0713 111 105 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, metrisk 5,5 mm; Længde 22 mm | 0713 111 155 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, metrisk 6 mm; Længde 22 mm   | 0713 111 106 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, metrisk 7 mm; Længde 22 mm   | 0713 111 107 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, metrisk 8 mm; Længde 22 mm   | 0713 111 108 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, metrisk 9 mm; Længde 22 mm   | 0713 111 109 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, metrisk 10 mm; Længde 22 mm  | 0713 111 110 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, metrisk 11 mm; Længde 22 mm  | 0713 111 111 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, metrisk 12 mm; Længde 22 mm  | 0713 111 112 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, metrisk 13 mm; Længde 22 mm  | 0713 111 113 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, metrisk 14 mm; Længde 22 mm  | 0713 111 114 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats 1/4; Længde 50 mm             | 0713 112 106 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats 7 mm; Længde 50 mm            | 0713 112 107 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats 8 mm; Længde 50 mm            | 0713 112 108 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats 9 mm; Længde 50 mm            | 0713 112 109 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats 10 mm; Længde 50 mm           | 0713 112 110 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats 11 mm; Længde 50 mm           | 0713 112 111 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats 12 mm; Længde 50 mm           | 0713 112 112 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats 13 mm; Længde 50 mm           | 0713 112 113 | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats 14 mm; Længde 50 mm           | 0713 112 114 | 1     |
| 1/4" forlænger 100 mm                              | 0713 118 104 | 1     |
| 1/4" forlænger 250 mm                              | 0713 118 110 | 1     |
| 1/4" kardanled Kærtype Udvendig firkant            | 0713 118 301 | 1     |
| 1/4" forbindelse                                   | 0713 118 401 | 1     |
| 1/4" bitadapter Længde 30 mm                       | 0715 11 01   | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, TX-hoved E4; Længde 22 mm    | 0715 112 04  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, TX-hoved E5; Længde 22 mm    | 0715 112 05  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, TX-hoved E6; Længde 22 mm    | 0715 112 06  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, TX-hoved E7; Længde 22 mm    | 0715 112 07  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, TX-hoved E8; Længde 22 mm    | 0715 112 08  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, TX-hoved E10; Længde 22 mm   | 0715 112 10  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats, TX-hoved E11; Længde 22 mm   | 0715 112 11  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats TX8; Længde 32 mm             | 0715 113 08  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats TX9; Længde 32 mm             | 0715 113 09  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats TX10; Længde 32 mm            | 0715 113 10  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats TX15; Længde 32 mm            | 0715 113 15  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats TX20; Længde 32 mm            | 0715 113 20  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats TX25; Længde 32 mm            | 0715 113 25  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats TX30; Længde 32 mm            | 0715 113 30  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats TX40; Længde 32 mm            | 0715 113 40  | 1     |
| 1/4" vinklet forlænger                             | 0715 11 40   | 1     |

**Leveringsprogram for art.nr. 0965 905 922**

| Betegnelse                                         | Art.nr.             | Antal |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1/4" topnøgleindsats 3 mm; Længde 32 mm            | <b>0715 115 03</b>  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats 4 mm; Længde 32 mm            | <b>0715 115 04</b>  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats 5 mm; Længde 32 mm            | <b>0715 115 05</b>  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats 6 mm; Længde 32 mm            | <b>0715 115 06</b>  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats 8 mm; Længde 32 mm            | <b>0715 115 08</b>  | 1     |
| 1/4 topnøgle, lige kærø 0,6 x 3,5 mm; Længde 32 mm |                     | 1     |
| 1/4 topnøgle, lige kærø 1,0 x 5,5 mm; Længde 32 mm |                     | 1     |
| 1/4 topnøgle, lige kærø 1,2 x 6,5 mm; Længde 32 mm |                     | 1     |
| 1/4 topnøgle, lige kærø 1,2 x 8,0 mm; Længde 32 mm |                     | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats PH1; Længde 32 mm             | <b>0715 118 01</b>  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats PH2; Længde 32 mm             | <b>0715 118 02</b>  | 1     |
| 1/4" topnøgleindsats PH3; Længde 32 mm             | <b>0715 118 03</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E10; Længde 40 mm   | <b>0715 132 10</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E11; Længde 40 mm   | <b>0715 132 11</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E12; Længde 40 mm   | <b>0715 132 12</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E14; Længde 40 mm   | <b>0715 132 14</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E16; Længde 40 mm   | <b>0715 132 16</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E18; Længde 40 mm   | <b>0715 132 18</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E20; Længde 40 mm   | <b>0715 132 20</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E24; Længde 40 mm   | <b>0715 132 24</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats TX20; Længde 60 mm            | <b>0715 133 20</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats TX25; Længde 60 mm            | <b>0715 133 25</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats TX27; Længde 60 mm            | <b>0715 133 27</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats TX30; Længde 60 mm            | <b>0715 133 30</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats TX40; Længde 60 mm            | <b>0715 133 40</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats TX45; Længde 60 mm            | <b>0715 133 45</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats TX50; Længde 60 mm            | <b>0715 133 50</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats TX55; Længde 60 mm            | <b>0715 133 55</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats TX60; Længde 60 mm            | <b>0715 133 60</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, metrisk 4 mm; Længde 60 mm   | <b>0715 137 040</b> | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, metrisk 5 mm; Længde 60 mm   | <b>0715 137 051</b> | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, metrisk 6 mm; Længde 60 mm   | <b>0715 137 060</b> | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, metrisk 7 mm; Længde 60 mm   | <b>0715 137 07</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, metrisk 8 mm; Længde 60 mm   | <b>0715 137 080</b> | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, metrisk 9 mm; Længde 60 mm   | <b>0715 137 09</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, metrisk 10 mm; Længde 60 mm  | <b>0715 137 100</b> | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, metrisk 12 mm; Længde 60 mm  | <b>0715 137 120</b> | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, metrisk 14 mm; Længde 60 mm  | <b>0715 137 14</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, metrisk 17 mm; Længde 60 mm  | <b>0715 137 17</b>  | 1     |
| 1/2" topnøgleindsats, metrisk 19 mm; Længde 60 mm  | <b>0715 137 19</b>  | 1     |
| Systemindsats 8.4.1, topnøgle 1/4" + 1/2"          |                     | 1     |