


Underlag WÜTOP® Thermo ND Plus

Sømtæt undertag af polyester med selvklæb

WÜTOP Thermo ND Plus er et stærkt, sømtæt, diffusionsåbent undertag med specialbelægning. Det lægges direkte på varmeisoleringen eller forskallingen på ventilerede eller ikke-ventilerede tage med hældning.

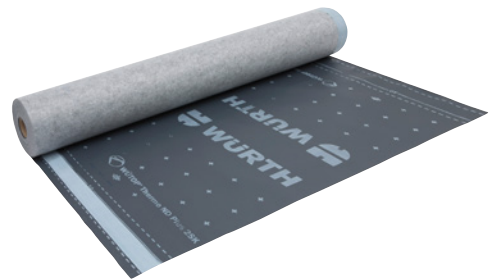

Sikret mod gennemtæring i overensstemmelse med ETA-17/0206

Selvtætnende omkring sømskæft over fast underlag (testet på Fraunhofer Institut for byggefysik).



Teknologi

Polyesterfleece med specialbelægning

Sikkerhed

Polyester er et meget vejrbestandigt materiale, der har en fremragende resistens mod UV-stråling, og det er temperaturrestant op til 120 °C. Den specielle belægning er skridsikker og kan fastgøres sikkert.

Sparer tid og penge

Selvtætnende omkring sømhuller, hvilket sparer masser af tid og penge. Nem og hurtig installation takket være integreret klæbeband.

Særlig version til skifer

Velegnet som forudgående afdækning på skifertage i henhold til den tyske centrale sammenslutning af tagdækere.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Belægningsvægt pr. m ²	230 g
Rullelængde	50 m
Antal ruller pr. palle	20 STK
Materiale	Polyesterfleece
Min./maks. temperaturmodstand	-40 til 120 °C
Brandklasse/betingelser	E/i overensstemmelse med DIN EN 13501-1
Sd-værdi/betingelser	0,13 m/i overensstemmelse med EN ISO 12572

Bestandighed mod vandindtrængning	W1
Modstand mod revnedannelse (langsgående)	210 N
Modstand mod revnedannelse (tværgående)	210 N
Langsgående trækstyrke pr. 50 mm	310 N
Tværgående trækstyrke pr. 50 mm	360 N
Egnet som foreløbig tagdækning til skifer	12 Uger
Velegnet til midlertidig tagdækning/midlertidig afdækning	12 Uger
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys	Maks. 6 måneder
Brandklasse	E

Rullebredde	Område	Art.nr.	Stk. pr. pk.
1,1 m	55 m ²	0681 001 091	55
1,5 m	75 m ²	0681 001 037	75

Bevis for ydeevne

Sømtæt iht. ETA-17/0206

I overensstemmelse med testcertifikat fra det tekniske universitet i Berlin og prøvningsrapport nr. P-06-186-2015 og P-06-187-2015 (begge baseret på DIN EN 13111; 2001-08) fra Fraunhofer-instituttet for bygningsfysik klassificeres produktet som perforingsikkert (søm) og modstandsdygtigt over for kraftige regnskyl som defineret af disse prøvningsrapporter. Bemærk: Begge systemer blev testet i prøvningsrapport P-6-186-2015 (uden sømtætningstape) og P-6-187/2015 (med sømtætningstape). Wütop ND Thermo Plus havde tilstrækkelig modstandsdygtighed over for sømhuller. Følgende konstruktionsrelaterede forhold skal opfyldes:



Bemærk

Vær opmærksom på montagevejledningerne for dette produkt.

Tilbehør	Art.nr.
Dampbremse WÜTOP® DB 2	0681 000 004
Dampbremse WÜTOP® DB 2	0681 000 144
EURASOL® Thermo HT selvklæbende tætningsstape	0992 720 060
EURASOL® Thermo HT selvklæbende tætningsstape	0992 720 060

Tilbehør for	Betegnelse	Art.nr.
0681 001 091	Fuglegitter med ventilation Fugleog løvgitter, rød	0681 011 100
	Fuglegitter med ventilation	0681 011 102