

## Undertagsstrammer Quick Mount

### Tidsbesparende undertagsstrammer til fastholdelse og opstramning af undertag

#### Tids- og omkostningsbesparende

- Hurtig og nem montering uden brug af værktøj
- Placering af klodsen er underordnet, da klodsen holder på lægten med kun 25 mm, hvilket sikrer, at der er plads til nakken fra almindelige tagsted

#### Forebygger slitage og støjgener

- Når undertaget ikke blafrer, undgås støjgener og unødvendig slitage på undertaget


#### Vejr- og UV-beständig

- Densitet på min. 25 kg/m<sup>3</sup> sikrer, at klodsen ikke suger vand
- Kraftig PE-skumplast

#### Forventet levetid

- 30 år


Leveres i 6 praktisk ark med 34 klodser hver - lige til at tage under armen og med på taget.

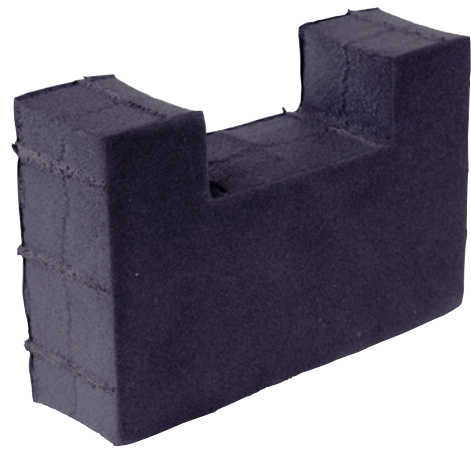

Farve	Grafitgrå
Bredde	40 mm
Materiale	PE - polyethylene

#### Art.nr. 0681 001 124

Stk. pr. pk.: 204

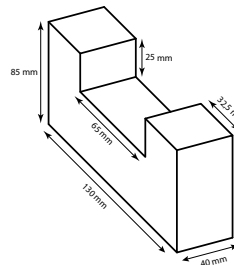

## Anvendelse



## Instruktioner

Monteres ved at knække en klods af arket og placere den under lægten. Herefter presses klodsen ud i siden til undertaget er opstrammet. Det anbefales at placere klodser på hver anden lægte eller med minimum en klods pr. m<sup>2</sup>.

**Bemærk**

Anvendes med minimum 1 klods pr. m<sup>2</sup>