

Polerpad ø90

Fås i flere størrelser

Maksimal effekt med minimal slitage

Riller (ternet struktur) i overfladen øger overfladearealet markant. Det lader meget mere polermiddel blive absorberet, giver større slibeeffekt og forlænger ydelsen af polerkornene.

Skum med åbne porer for ensartet slibeeffekt og maksimal brugstid.

Poleringsskiverne er fremstillet af høj kvalitetsskum med åbne porer. Den åbne porestruktur og rillede overflade giver varme, der produceres under poleringen, ideel mulighed for at blive ledet bort.

Større fleksibilitet på alle karrosseriformer


Disse polerpads er egnet til alle former og krumninger på et køretøj som følge af afrundede kanter, og takket være den intelligente geometri forhindres nye lakeringsfejl.

Harmoniske poleringsresultater

Diametre på 145 mm og 170 mm leveres med et centerhul til hurtig, praktisk og perfekt centrering.

Brugervenlig

Polerpaden er nem at fjerne fra gripladen på grund af kantaffasningen ved gripkanten.

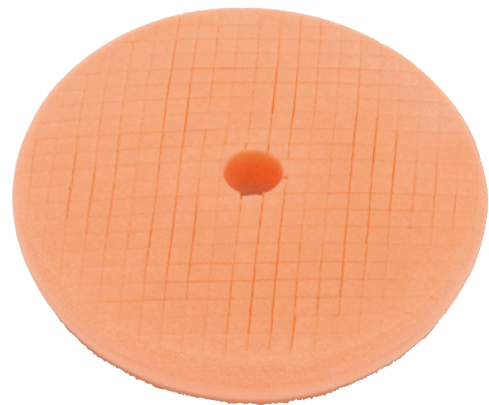

Billedeksempel

Hårdhedsgrad	Farve	Diameter	Art.nr.	Stk. pr. pk.
	Lyseblå	140 mm	0585 59 140	1
Blød	Lyseblå	40 mm	0585 59 040	5
Blød	Lyseblå	60 mm	0585 59 060	5
Blød	Lyseblå	90 mm	0585 59 090	1
Blød	Lyseblå	165 mm	0585 59 165	1
Blød	Orange	90 mm	0585 026 090	4
Blød	Orange	145 mm	0585 026 145	2
Blød	Orange	170 mm	0585 026 170	2
Ekstra hård	Grøn	40 mm	0585 60 040	5
Ekstra hård	Grøn	60 mm	0585 60 060	5
Ekstra hård	Grøn	90 mm	0585 025 090	4
Ekstra hård	Grøn	90 mm	0585 60 090	1
Ekstra hård	Grøn	140 mm	0585 60 140	1
Ekstra hård	Grøn	145 mm	0585 025 145	2
Ekstra hård	Grøn	165 mm	0585 60 165	1
Ekstra hård	Grøn	170 mm	0585 025 170	2
Hård	Blå	90 mm	0585 027 090	4
Hård	Blå	145 mm	0585 027 145	2
Hård	Blå	170 mm	0585 027 170	2
Mittel	Gul	90 mm	0585 58 090	1
Mittel	Gul	140 mm	0585 58 140	1
Mittel	Gul	165 mm	0585 58 165	1

Anvendelse

Blød polerpad (orange) til en perfekt færdigbehandling, til forsegling eller nem fjernelse af striber og hologrammer. Mellemhård polerpad (blå) til effektiv forberedelse til maling og delvis fjernelse af finslibningsriller. Ekstra hård polerpad (grøn) til maksimal slibeeffekt med minimal varmeoverførsel

Tilbehør for	Betegnelse	Art.nr.
0585 025 090	P10 Grov slibepolish plus P10 Plus 1 kg	0893 150 010
	P10 Grov slibepolish plus P10 Plus 250 g	0893 150 012
0585 025 145	P10 Grov slibepolish plus P10 Plus 1 kg	0893 150 010
	P10 Grov slibepolish plus P10 Plus 250 g	0893 150 012
0585 025 170	P10 Grov slibepolish plus P10 Plus 1 kg	0893 150 010
	P10 Grov slibepolish plus P10 Plus 250 g	0893 150 012
0585 026 090	P30 Anti-hologram polish P30 Plus 1 kg	0893 150 030
	P30 Anti-hologram polish P30 Plus 250 g	0893 150 032
0585 026 145	P30 Anti-hologram polish P30 Plus 1 kg	0893 150 030
	P30 Anti-hologram polish P30 Plus 250 g	0893 150 032
0585 026 170	P30 Anti-hologram polish P30 Plus 1 kg	0893 150 030
	P30 Anti-hologram polish P30 Plus 250 g	0893 150 032
0585 027 090	P20 Medium slibepolish plus P20 Plus 1 kg	0893 150 020
	P20 Medium slibepolish plus P20 Plus 250 g	0893 150 022
0585 027 145	P20 Medium slibepolish plus P20 Plus 1 kg	0893 150 020
	P20 Medium slibepolish plus P20 Plus 250 g	0893 150 022
0585 027 170	P20 Medium slibepolish plus P20 Plus 1 kg	0893 150 020
	P20 Medium slibepolish plus P20 Plus 250 g	0893 150 022