


1/2" topnøgleindsats, TX-hoved

Til TX-skruer, kort

- Overflade: Forkromet
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrisle
- Spids: Til TX-skruer

Gevind	1/2
Kærvtype	Indvendig firkant
Længde (L1)	40 mm
Overflade	Krom

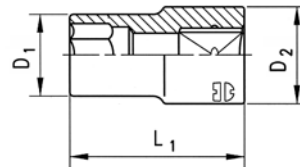

Spidsstørrelse	Topnøgles udvendige diameter (D1)	Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)	Art.nr.	Stk. pr. pk.
E10	12,3 mm	22,5 mm	0715 132 10	1
E11	13,3 mm	22,5 mm	0715 132 11	1
E12	14,3 mm	22,5 mm	0715 132 12	1
E14	15,8 mm	22,5 mm	0715 132 14	1
E16	19,6 mm	22,5 mm	0715 132 16	1
E18	21 mm	22,5 mm	0715 132 18	1
E20	22,5 mm	23 mm	0715 132 20	1
E24	27,5 mm	28 mm	0715 132 24	1

Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder