

Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Slim+

Justerbar håndholdt LED-lampe i et slankt design. Med USB-C-ladeport og trådløs opladningsoption.

Lysniveauer

- 450-50 lm hovedlys
- 150 lm projektør

Skiftesekvens

Projektør/hovedlys/slukket

Hovedlys med dæmpningsfunktion – tryk på knappen, og hold den nede

Lampen blinker kortvarigt, når det laveste eller højeste lysniveau er nået

Opladningstid: ca. 3,5 timer via USB-kabel/ca. 4 timer via opladningspude

Lampen kan enten oplades via USB-C-kablet eller den trådløse opladningspude

Lampehovedet kan drejes 150°

Magneter på bagsiden og undersiden af lampen

Plastkrog – kan drejes 360° og trækkes tilbage

Strømforsyning og USB-C-kabel medfølger i leveringsomfanget

Opladningspude medfølger IKKE i leveringsomfanget




Min. farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Lysstrøm, hovedbelysning	450 lm
Lysstrøm, sidebelysning	150 lm
Farvetemperatur	6500 K
Min./maks. lyseperiode	2,5-15 t.
Primært lys, lysperiode	2,5 t.
Sekundært lys, lysperiode	4 t.
Ladetid	3,5 t.
Slagstyrke	IK07
IP-beskyttelsesklasse	IP 65
Nominal spænding	3,7 V/DC
Genopladeligt batteri/batterikapacitet	2200 mAh
Batteritype	Li-Ion
Beskyttelsesklasse lampe	Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding
Beskyttelsesklasse lader	Beskyttelsesklasse II/beskyttelseisolering
Forbindelsestype	Trådløs, USB
Min./maks. driftstemperatur	-10 til 35 °C

Stiktype	C
----------	---

Art.nr. 0827 940 290

Stk. pr. pk.: 1

Anvendelse

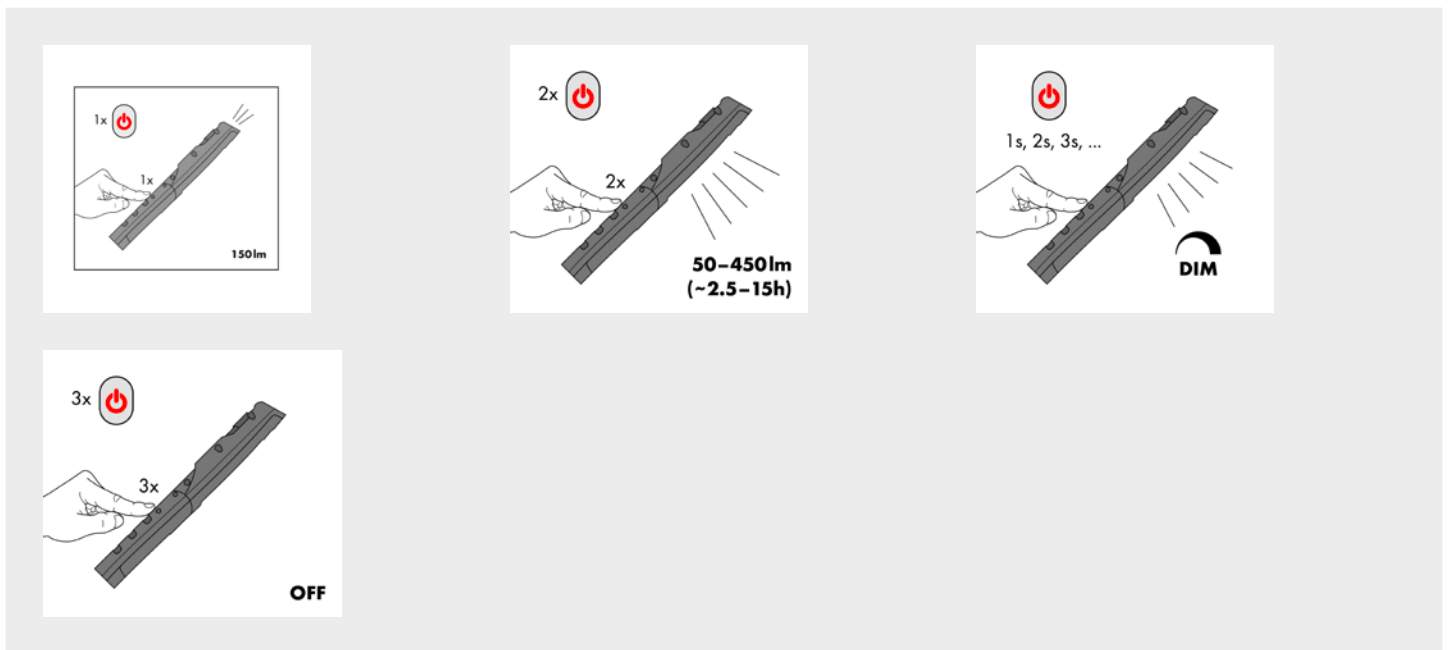

Bemærk

Litiumionbatteri, 3,7 V, 2200 mAh

Reserve dele for	Betegnelse	Art.nr.
0827 940 290	Netstik til USB 2.0-oplader 5 V 1 A	0827 940 222

Tilbehør	Art.nr.
ERGOPOWER PAD trådløs opladningspude	0827 940 991
ERGOPOWER PAD trådløs opladningspude	0827 940 992

Tilbehør for	Betegnelse	Art.nr.
0827 940 290	ERGOPOWER PAD trådløs opladningspude	0827 940 991
	ERGOPOWER PAD trådløs opladningspude	0827 940 991
	ERGOPOWER PAD trådløs opladningspude	0827 940 992
	ERGOPOWER PAD trådløs opladningspude	0827 940 992