


1/4" skralde

Roterende skive, vendbar

- Kompakt og smalt hoved
- Nemt skift fra drejning med eller mod uret
- Rejftet firkant - lettere afmontering af toppe
- Forskudt skraldeelement med bedre plads til hånden
- Fintandet rotations-skive med 72 tænder og 5° drejningsvinkel
- Længde: 135 mm
- Forkromet 2-komponent håndtag
- DIN 3122, ISO 3315



| | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Spidsstørrelse | 1/4 |
| Grebhåndtagsmateriale | 2-komponent plast |
| Overflade | Krom |
| Længde (L1) | 138 mm |
| Længde for greb (L2) | 125 mm |
| Håndtaglængde (L3) | 66 mm |
| Håndtagsdiameter (D1) | 16 mm |
| Skraldediameter (D2) | 24 mm |
| Hovedhøjde for skralde (B1) | 19 mm |
| Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 28 mm |

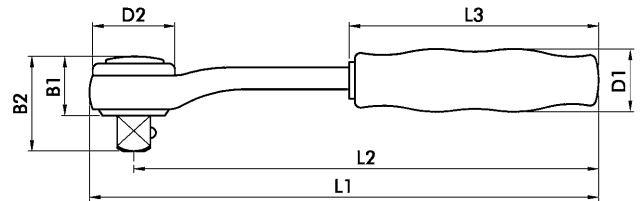

Art.nr. 0712 014 0

Stk. pr. pk.: 1

Anvendelse



| | |
|---------------------|----------------|
| Reserve dele | Art.nr. |
| Vedligeholdelsessæt | 0712 001 |