

Systemmontagevogn 8.8

Robust montagevogn, der kan udstyres med skum og bakkeindsatser samt systembokse fra ORSY systemet takket være systemets dimensioner.

Ekstremt robust montagevogn i systemdimension 8.8

- Robust metalpladekonstruktion, svejset med flere kanter
- Trevejs højdejusterbare hylder (i midten)
- Robust og ergonomisk håndtag
- Perforeret bagvæg til montering af forskelligt tilbehør (firkantet perforering 10 x 10 mm)
- Gummihjul, styrehjul med 100 mm diameter (to med blokeringsbremse), hjul med 100 mm diameter
- Høj samlet belastningskapacitet: 150 kg (belastning pr. hyld 50 kg)
- Pulverlakeret i RAL 9017




ORSY

Art.nr.	0988 005 208	0962 613 000
Stk. pr. pk.	1	1
Antal hylder		3 STK
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål)		497 x 704 x 875 mm
Bæreevne		150 kg
Rullens diameter		100 mm
Antal ruller		4 STK
Materiale		Pladestål
Overflade		Pulverlakeret

Anvendelse



Anvendelse

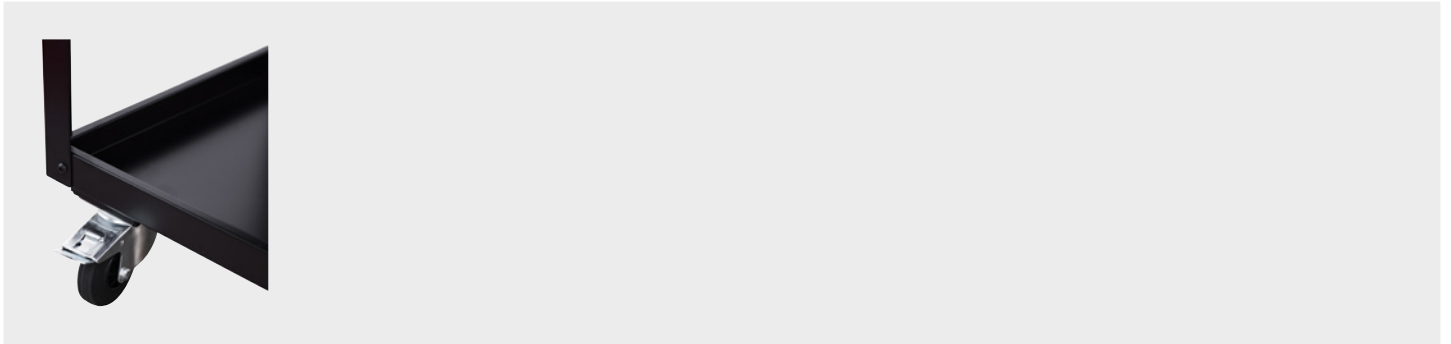

Leveringsprogram for art.nr. 0988 005 208

Betegnelse	Art.nr.	Antal
Systemmontagevogn 8.8 MONTAGEVOGN 8.8 SORT 704X497X875MM	0962 613 000	1
Montagevogn 8.8 tilbehør TOPTRÆPLADE TIL VOGN (0962 613 000)	0962 613 001	1

Tilbehør for	Betegnelse	Art.nr.
0962 613 000	Montagevogn 8.8 tilbehør	0962 613 001