

1/2" TOPNØGLEINDSATS


Metrisk, dobbelt sekskant, kort

- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Overflade: Forkromet, slebet/mat
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til dobbelt sekskant
- POWERDRIV

Gevind	1/2
Kærvttype	Indvendig firkant
Kærvttype	Dobbelt sekskantet hoved
Version	Kort



POWERDRIV

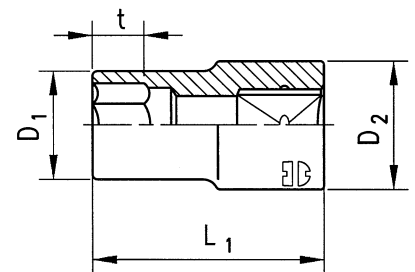

Nøglevidde	Længde (L1)	Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)	Topnøgles udvendige diameter (D1)	Topnøgledybde (t)	Art.nr.	Stk. pr. pk.
8 mm	36 mm	21,9 mm	12,9 mm	7 mm	0712 133 108	1
9 mm	36 mm	21,9 mm	14 mm	8 mm	0712 133 109	1
10 mm	36 mm	21,9 mm	15,4 mm	10 mm	0712 133 110	1
11 mm	36 mm	21,9 mm	16,6 mm	10 mm	0712 133 111	1
12 mm	36 mm	21,9 mm	17,9 mm	10 mm	0712 133 112	1
13 mm	36 mm	21,9 mm	19,1 mm	11 mm	0712 133 113	1
14 mm	36 mm	21,9 mm	20,4 mm	11 mm	0712 133 114	1
15 mm	36 mm	21,9 mm	21 mm	11 mm	0712 133 115	1
16 mm	36 mm	21,9 mm	22,5 mm	11 mm	0712 133 116	1
17 mm	36 mm	23,2 mm	24 mm	11 mm	0712 133 117	1
18 mm	36 mm	23,5 mm	25,4 mm	16 mm	0712 133 118	1
19 mm	36 mm	24,7 mm	26,5 mm	16 mm	0712 133 119	1
20 mm	36 mm	25,5 mm	27,9 mm	16 mm	0712 133 120	1
21 mm	38 mm	26 mm	28,5 mm	19 mm	0712 133 121	1
22 mm	38 mm	26,5 mm	29,9 mm	19 mm	0712 133 122	1
23 mm	38 mm	27,7 mm	31,2 mm	19 mm	0712 133 123	1
24 mm	38 mm	29 mm	32 mm	19 mm	0712 133 124	1
26 mm	38 mm	31,5 mm	35 mm	19 mm	0712 133 126	1
27 mm	44 mm	32,2 mm	36 mm	24 mm	0712 133 127	1
28 mm	44 mm	33,5 mm	37,7 mm	24 mm	0712 133 128	1
30 mm	44 mm	36 mm	40 mm	24 mm	0712 133 130	1
32 mm	44 mm	38,1 mm	42 mm	24 mm	0712 133 132	1
34 mm	47 mm	40 mm	45,5 mm	25 mm	0712 133 134	1
36 mm	50 mm	42 mm	48 mm	28,5 mm	0712 133 136	1