

1/2" TOPNØGLEINDSATS


Metrisk, sekskant, kort

- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Overflade: Forkromet, slebet/mat
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsriple
- Spids: Til sekskantet hoved
- POWERDRIV

Gevind	1/2
Kærvttype	Indvendig firkant
Kærvttype	Til udvendig sekskant
Version	Kort



POWERDRIV

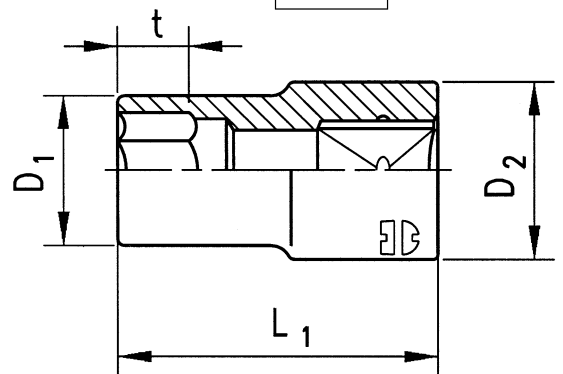

Nøglevidde	Længde (L1)	Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)	Topnøgles udvendige diameter (D1)	Topnøgledybde (t)	Art.nr.	Stk. pr. pk.
8 mm	36 mm	23 mm	13 mm	8 mm	0712 131 108	1
9 mm	36 mm	23 mm	14,2 mm	9 mm	0712 131 109	1
10 mm	36 mm	23 mm	15,5 mm	9 mm	0712 131 110	1
11 mm	36 mm	23 mm	16,7 mm	10 mm	0712 131 111	1
12 mm	36 mm	23 mm	18 mm	11 mm	0712 131 112	1
13 mm	36 mm	23 mm	19,2 mm	11 mm	0712 131 113	1
14 mm	36 mm	23 mm	20,5 mm	13 mm	0712 131 114	1
15 mm	36 mm	22 mm	21,7 mm	13 mm	0712 131 115	1
16 mm	36 mm	23,2 mm	23 mm	13 mm	0712 131 116	1
17 mm	36 mm	23,2 mm	24,2 mm	13 mm	0712 131 117	1
18 mm	36 mm	23,5 mm	25,5 mm	14 mm	0712 131 118	1
19 mm	36 mm	24,7 mm	26,7 mm	14 mm	0712 131 119	1
20 mm	36 mm	25,5 mm	28 mm	14 mm	0712 131 120	1
21 mm	38 mm	26 mm	29,2 mm	14 mm	0712 131 121	1
22 mm	38 mm	26,5 mm	30,5 mm	16 mm	0712 131 122	1
23 mm	38 mm	27,7 mm	31,7 mm	16 mm	0712 131 123	1
24 mm	38 mm	29 mm	33 mm	18 mm	0712 131 124	1
26 mm	38 mm	31,5 mm	35,5 mm	18 mm	0712 131 126	1
27 mm	44 mm	32,2 mm	36,7 mm	20 mm	0712 131 127	1
28 mm	44 mm	33,5 mm	38 mm	20 mm	0712 131 128	1
30 mm	44 mm	36 mm	40,5 mm	22 mm	0712 131 130	1
32 mm	44 mm	38,1 mm	43 mm	24 mm	0712 131 132	1
34 mm	47 mm	40 mm	45,5 mm	25 mm	0712 131 134	1
36 mm	50 mm	42 mm	48 mm	28,5 mm	0712 131 136	1