
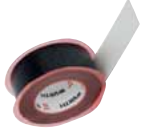





# DAS PERFEKTE KLEBAND FÜR IHRE ANWENDUNG

					
Bezeichnung	<b>Eurasol® Thermo HT</b>	<b>Eurasol® Max</b>	<b>Eurasol®</b>	<b>Eurasol® Plus</b>	<b>Eurasol® P</b>
Art Nr.	0992 720 060 0992 720 100 0992 720 150	0992 710 160 0992 710 166 0992 710 161	0992 701 055* 0992 700 054 0992 700 050 0992 700 058 0992 700 052 0992 700 200	0992 710 060 0992 700 053	0992 810 060 0992 810 190
Breite in mm	60/100/150	60/100/190	50/60/80/200	60/100	60/190
Rollenlänge in m	25	25	*50/25	25	25
Kleber	Polycrylat mit extrem hoher Klebefaft und Alterungsbeständigkeit	AcrylatDispersion mit verbesserter Anfangshaftung und Alterungsbeständigkeit	AcrylatDispersion	AcrylatDispersion	AcrylatDispersion
Trägermaterial	Spezialfolie	PE-Folie dehnbare mit Gittergewebe	PE-Folie dehnbare mit Gittergewebe	PE-Folie dehnbare mit Gittergewebe	Synthesepapier
Farbe	weiß/bedruckt	schwarz/bedruckt	weiß/bedruckt; schwarz	weiß/bedruckt; schwarz	weiß/bedruckt
Verarbeitungstemperatur	-10° C bis +50° C	-10° C bis +50° C	0° C bis +50° C	0° C bis +50° C	0° C bis +50° C
Klebstoffauftrag in g/m <sup>2</sup>	240	230	210	210	210
UV-Beständigkeit	12 Monate	12 Monate	3 Monate	3 Monate	nein
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis +120° C	-40° C bis +100° C	-40° C bis +100° C	-40° C bis +100° C	-40° C bis +100° C
10-Jahres-Systemgarantie	nein	ja	ja	ja	ja
<b>Einsatzbereich: leer = für diese Anwendung nicht geeignet; + = bedingt geeignet; ++ = gut geeignet; +++ = bestens geeignet</b>					
Dampfbremsen	+++	+++	+++	+++	+++
Dampfsperren	+++	+++	++	++	++
Fassade bis 5cm Fuge					
Fassade bis 1cm Fuge					
Geschlossene Fassade	+++	+++	++	++	+
Dachunterspannbahnen	+++	+++	++	++	+
Holz, Holzwerkstoffe/OSB	+++	+++	++	++	++
MDF- und Weichfaserplatten (mit Eurasol Haftplus)	+++	+++	++	++	++
Bitumen, EPDM (mit Eurasol Haftplus oder Sprühprimer)	+++	+++	++	++	++
Metall, Kunststoff	+++	+++	++	++	++
Mauerwerk, Putz, Beton	+++	+++	+	+	+
überputzbar					