

DREHMOMENT-WERKZEUGE

Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür


geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind.

Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.

DREHMOMENTSCHLÜSSEL



- Genauigkeit von $\pm 3\%$ auf den eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789:2003.
- Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes.
- Durchsteckvierkant-Antrieb.
- Skalierung in Nm als auch in lbf.ft.
- Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben.
- Rutschhemmender 2-Komponenten-Griff.
- Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.
- Mit Kalibrierzertifikat.
- Lieferung in einer Kunststoffbox.

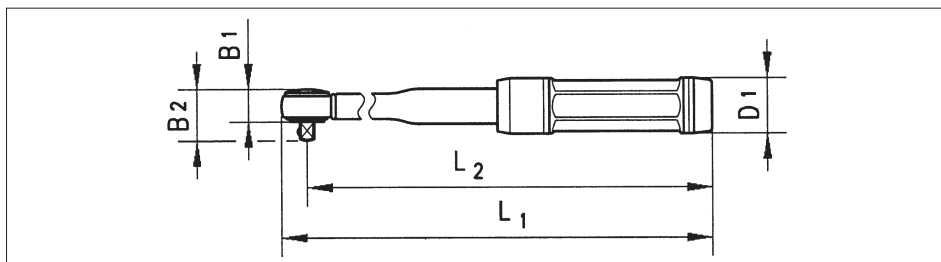

Antrieb	Messbereich		L ₁ mm	L ₂ mm	B ₁ mm	B ₂ mm	D ₁ mm	Art.-Nr.	VE St.
	Nm	lbf.ft.							
3/8"	20-100	15- 80	350	330	22	33	37	0714 71 21 ¹	1
1/2"	20-100	15- 80	350	330	22	37	37	0714 71 22 ²	1
1/2"	40-200	30-150	440	420	26	42	37	0714 71 23 ³	1
1/2"	60-300	45-220	570	550	26	45	37	0714 71 24 ⁴	1

Erhältlich im Flottenmanagement
ORSY®fleet.

DREHMOMENTSCHLÜSSEL



- Genauigkeit von $\pm 3\%$ auf den eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789:2003.
- Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes.
- Durchsteckvierkant-Antrieb.
- Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben.
- Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.
- Mit Kalibrierzertifikat.
- Lieferung in einer Kunststoffbox.

Antrieb	Messbereich		Länge mm	Gewicht g	Kopf- Ø mm	Art.-Nr.	VE St.
	Nm	lbf.ft.					
3/4"	110-550	80-405	850	3.760	60	0714 71 26 ⁵	1
3/4"	300-1.000	220-740	1.750*	5.800	75	0714 71 25 ⁶	1

* inkl. Verlängerung 500 mm

Erhältlich im Flottenmanagement
ORSY®fleet.