

## Einweghandschuh Nitril Grip

### Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit

- Extrem reißfest
- Puder- und latexfrei
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Gute Sichtbarkeit durch orangene Farbe
- Im praktischen Einwegspender




Farbe	Orange
Werkstoff	Nitril
Innenausstattung	Puderfrei
Normen	EN 374 EN 420
Kategorie	III
Länge	240 mm
Materialstärke Finger (glatt)	0,18 mm
Materialstärke Finger (Textur)	0,27 mm
Materialstärke Handfläche (Textur)	0,23 mm
Materialstärke Stulpe (glatt)	0,11 mm
Toleranz Materialstärke (+/-)	0,01 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
S	<b>0899 470 120</b>	50
M	<b>0899 470 121</b>	50
L	<b>0899 470 122</b>	50
XL	<b>0899 470 123</b>	50
XXL	<b>0899 470 124</b>	50

### Details/Anwendung

- Chemische Industrie
- Werkstatttätigkeiten
- Maler-, Lackier- und Polierarbeiten
- Elektronik- und Computerindustrie
- Labor und Forschung
- Reinigung und Wartung
- Produktschutz und Druckindustrie

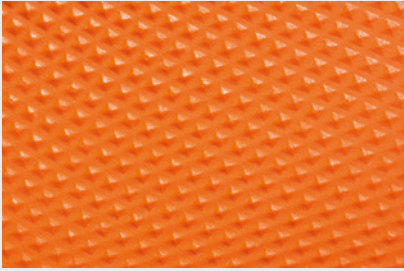

## Leistungsnachweis

EN ISO 374-1:2016

Type B



KOPT

EN ISO 374-5:

2016

