


UNIVERSALMONTAGESTÜTZE

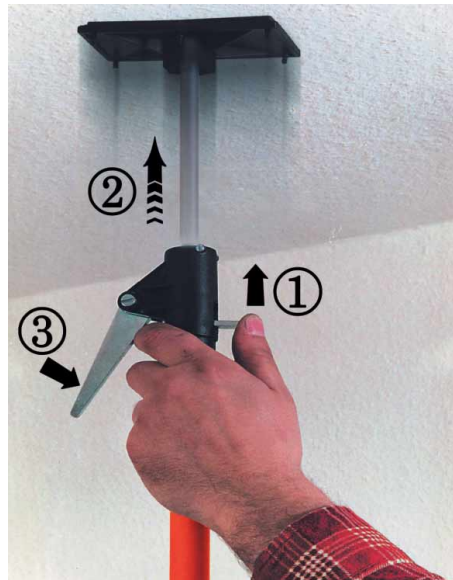

Durch Drücken des Hebels ① fährt die Stütze automatisch auf Deckenhöhe ②. Hebel ③ erzeugt den nötigen Anpressdruck.

Universell einsetzbare Montagehilfe, die in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten gerade bei der Ein-Mann-Montage eine enorme Arbeitserleichterung darstellt.

Vorteile:

- Universeller Einsatz.
- Einfache Handhabung.
- Hohe Sicherheit (GS-geprüft).
- Robuste Ausführung.
- Einhand-Bedienung.
- Stufenlos einstellbar.
- Automatischer Vorschub.
- Kugelgelenke und rutschfeste Gummipolster ermöglichen Schrägstellungen bis 50° Dachschräge.
- Zeitersparnis.
- Mit der Universal Befestigungsplattform ist die stufenlose Positionierung von Linien-, Punkt- und Rotationslaser in verschiedenen Höhen möglich.



Anwendungsbereiche:



Befestigung von Gipskartonplatten.



Befestigung von Gardinenleisten, Lampen usw.



Erstellung einer Staubschutzwand.

Art.-Nr. 0962 980 850

VE/St. 1

Technische Daten

Tragfähigkeit	bis 45 kg
Längenverstellung	145-290 cm
Schrägstellung	bis 50° Dachschräge

Zusatzartikel:

**Universal Befestigungsplattform
inkl. 1/4" und 5/8" Schraube
Art.-Nr. 0962 980 853**



Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung und Überlackierung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.