

SYSTEM-KOFFER 8.4.3

ORSY



Vertiefte Logofläche



Verschlüsse mit Griffmulden



Viel Platz dank homogener Innenfläche



Innenliegendes Scharnier



Koppelement



Seitliche Griffmulden



Umlaufende rote Elastomerdichtung



Vier Stellfüße

Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial

Kompatibel und flexibel durch Rastermaß

- Ermöglicht die individuelle Zusammenstellung des Inhaltes auf unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Verwendung von Koffer und Inhalt in den Systemkomponenten Regalsystem ORSY1, Systemboxen ORSY BULL, Werkstattwagen TOOLsystem und der Fahrzeugeinrichtung möglich

Verbinden mehrerer Koffer


Integrierte Schienenkontur und Koppel-elemente ermöglichen das Verbinden mehrerer Koffer und sicheren Transport.

Mit vielen Funktionselementen

- Integrierte Elastomerdichtung schützt den Inhalt vor Regen
- Einfaches Öffnen und Schließen durch Verschlüsse mit Griffmulden
- Beschriftungsfeld für Klebe- oder Einstecketiketten

Hoher Tragekomfort

- Groß dimensionierter Griff
- Integrierte Weichkomponente und großer Schwenkradius entlasten Hände und Handgelenk
- Griff belastbar mit bis zu 60 kg

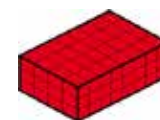

Art.-Nr.	5581 012 001
VE	1
Systemmaß	8.4.3
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)	500 x 380 x 195 mm
Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß)	462,5 x 335 x 162 mm
Werkstoff	ABS

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
5581 012 000	Rohrschellen TIPP® Smartlock GS-Sortiment	5964 054 301	1
	Rohrschellen TIPP® Smartlock 2 GS-Sortiment	5964 054 302	1