

## Fahrzeug-Grundreiniger

**Umweltgerechtes Reinigungskonzentrat zur Basisreinigung in der professionellen Fahrzeugaufbereitung**

### Hohe Reinigungsleistung

- Straßenschmutz, Öl, Fett und sonstige Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt
- Manuell und mit HD-Gerät verarbeitbar

### Konzentrat

- Individuell auf die Verschmutzung abstimmbare
- Sparsam im Verbrauch
- Hohe Ergiebigkeit
- Kostensparend

### Öle und Fette werden unterwandert und abgelöst

- Schnelltrennend gemäß Ö-Norm Test B5105
- Das entstehende Abwasser kann problemlos über den Leichtölabscheider abgetrennt werden

### Optimierte Materialverträglichkeit

**Enthält kein Phosphat und keine flüchtigen organischen Lösemittel. AOX-frei.**

- Gefahrenpotenzial im täglichen Umgang wird reduziert
- Verminderte Umweltbelastung
- Entspricht den örtlichen Abwassersatzungen
- Kennzeichnungsfrei gemäß (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)

### Biologisch abbaubar

Tenside vollständig biologisch abbaubar gemäß (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung)

### Silikonfrei




Inhalt	20 l
Gebinde	Kanister
Geruch/Duft	Mild
Farbe	Blau
pH-Wert/Bedingung	8,5/unverdünnt
AOX-frei	Ja
Silikonfrei	Ja
Phosphatfrei	Ja
Biologisch abbaubar	Ja

**Art.-Nr. 0893 475 1**

VE: 1

## Details/Anwendung

Je nach Verschmutzungsgrad Reiniger mit Wasser verdünnen und die verunreinigten Flächen des Fahrzeugs einsprühen. Nach angemessener Einwirkzeit die Oberfläche mit klarem Wasser abspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen die Reinigung mit Schwamm oder Bürste unterstützen. Vorgang ggf. wiederholen.

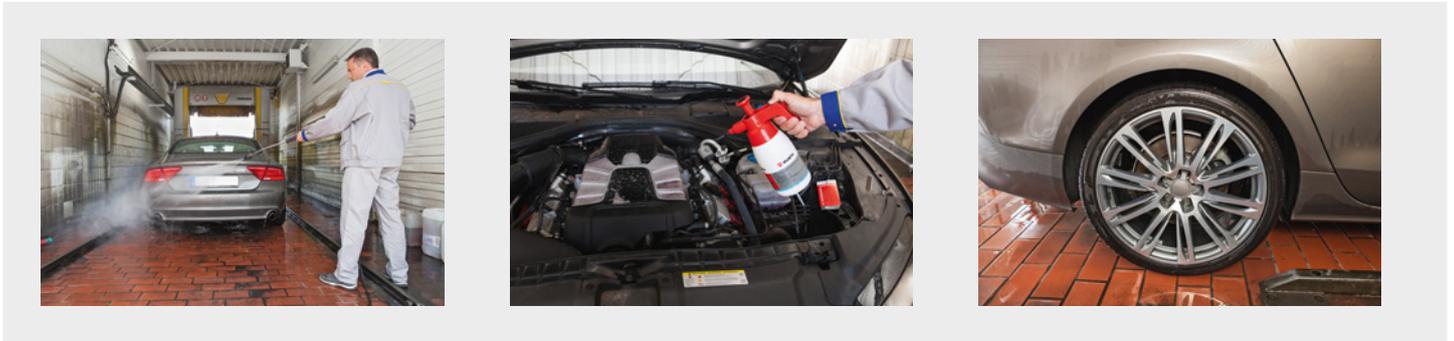

## Anleitung

### Mischtabelle:

- Verschmutzung: normal  
Manuell: 1:20  
HD-Gerät: 2-3%
- Verschmutzung: stark  
Manuell: 1:5  
HD-Gerät: 3-5%

## Hinweis

Nicht auf heiße Oberflächen sprühen oder in der Sonne anwenden. Nicht eintrocknen lassen. Vor Frost schützen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0893 475 1	Ausgusshahn DN 60 Kunststoff-Ausgusshahn mit DN 60 Anschluss für 20-l-Kunststoffkanister bis zum 60-l-Kunststofffass	<b>0891 302 03</b>
	Druckluftreinigungspistole	<b>0891 612</b>