

## Radnabenschleifer Typ A mit 1/2 Zoll Antrieb

**Spezialschleifer zur Reinigung der Radzentrierung und der Anlagefläche Rad zur Nabe.**

**Schleifglocke mit Nylon-Schleifvliescheibe**

**Schnelles Entfernen von Rost und Ablagerungen an Radnaben**

- Zeitersparnis
- Anzugsdrehmomente können nicht mehr verfälscht werden

**Optimale Bearbeitungsgüte**

- Keine Funkenbildung
- Minimale Staubentwicklung

**Einsatz in Verbindung mit handelsüblichen Elektro- oder Akkubohrmaschinen**

Keine spezielle Verarbeitungsmaschine notwendig

**Auswechselbare Nylon-Schleifvliescheibe**

Kostensparnis




Durchmesser	150 mm
Drehzahl max.	1500 U/min

**Art.-Nr. 0585 190 4**

VE: 1

### Details/Anwendung

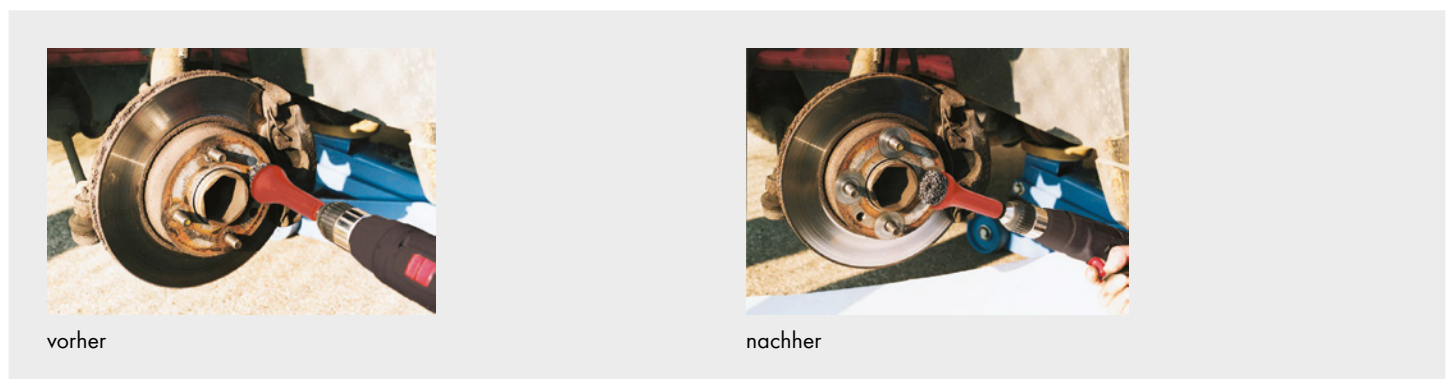

### Hinweis

Max. für Radnaben  $\varnothing$  70 mm verwenden. Die Reinigung erfolgt über die Drehzahl und nicht durch maximalen Anpressdruck.

Lieferumfang Art.-Nr. 0585 190 4		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Nylon-Schleifvliescheibe	0585 190 40	1