


## VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900

### Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel

- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen
- Elastische Spitzen für hohe Beanspruchung, insbesondere bei Biegebelastung
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche ist rundum geschliffen und verchromt
- Greifflächen sind gezahnt
- Eingelegtes Gelenk



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verchromt
ISO	5745
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff

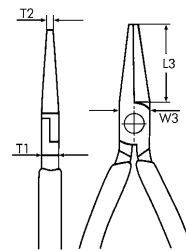

Art.-Nr.	0714 01 596	0714 01 579	0714 01 578	0714 01 577
<b>VE</b>	1/10	1/10	1/10	1/10
<b>Länge (L)</b>	160 mm	160 mm	200 mm	200 mm
<b>Länge Zoll (L)</b>	6-1/2 in	6-1/2 in	8-1/4 in	8-1/4 in
<b>Backenlänge (L3)</b>	46 mm	50 mm	72 mm	76 mm
<b>Backenbreite (W3)</b>	16,5 mm	16,5 mm	17,5 mm	17,5 mm
<b>Backendicke (T1)</b>	9 mm	9 mm	9,5 mm	9,5 mm
<b>Winkel der Backen</b>	40 Grad		40 Grad	
<b>Backenspitzenbreite (W4)</b>	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm
<b>Backenspitzen Dicke (T2)</b>	2,5 mm	2,5 mm	3 mm	3 mm

### Leistungsnachweis

1000 V

