

## Abisolierzange justierbar

### Integrierte Schnittiefeinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien

- Verstellbarer Längenanschlag: 3-18 mm
- Integrierter Kabelschneider: Flexibel bis 10,0 mm<sup>2</sup>, starr bis 1,5 mm<sup>2</sup>
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
- Made in Sweden




Abbildung ähnlich



Klingengeometrie	Drahtquerschnitt min./max.	American Wire Gauge min./max. (AWG)	Länge x Breite x Höhe	Werkstoff	Werkstoff Griff	Art.-Nr.	VE
	0,08-6 mm <sup>2</sup>	28-10		Kunststoff mit Glasfaser verstärkt	Kunststoff Glasfaser verstärkt	<b>0557 16</b>	1
Gerade	0,02-10 mm <sup>2</sup>	34-8	191 x 20 x 90 mm	Kunststoff/Metall	2-Komponenten-Kunststoff	<b>0714 108 10</b>	1
O-förmig	4-16 mm <sup>2</sup>	12-5	191 x 20 x 90 mm	Kunststoff/Metall	2-Komponenten-Kunststoff	<b>0714 108 116</b>	1

### Details/Anwendung

Zum Abmanteln von PVC-isolierten Einzeladern z.B. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

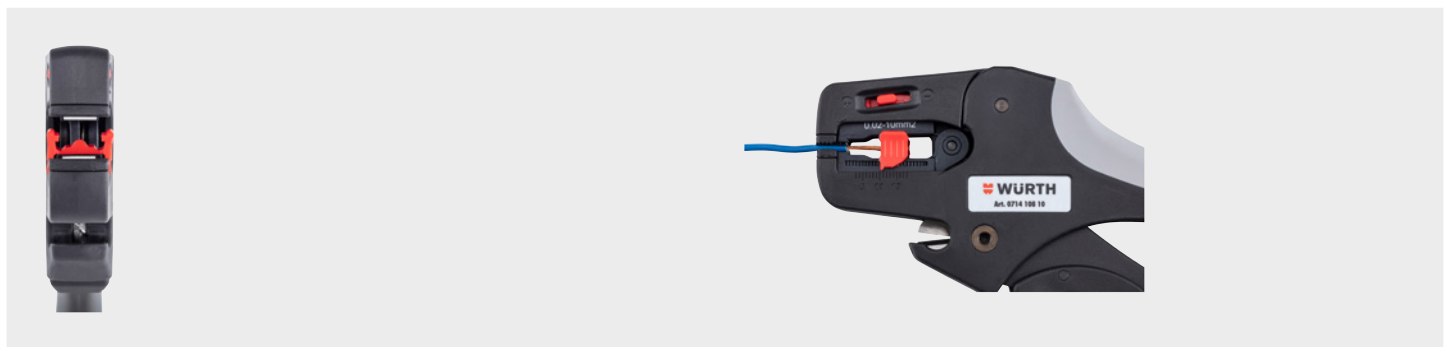

### Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0714 108 10	Kassette für Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm <sup>2</sup>	<b>0714 108 101</b>
	Kassette für Abisolierzange justierbar 0,1-4 mm <sup>2</sup> PTFE-Kabel	<b>0714 108 102</b>
	Haltebacke für Abisolierzange justierbar	<b>0714 108 105</b>
	Kassette für Abisolierzange justierbar 4-16 mm <sup>2</sup>	<b>0714 108 16</b>

<b>Ergänzende Produkte zu</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>
0714 108 116	Kassette für Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm <sup>2</sup>	<b>0714 108 101</b>
	Kassette für Abisolierzange justierbar 0,1-4 mm <sup>2</sup> PTFE-Kabel	<b>0714 108 102</b>
	Haltebacke für Abisolierzange justierbar	<b>0714 108 105</b>
	Kassette für Abisolierzange justierbar 4-16 mm <sup>2</sup>	<b>0714 108 16</b>