

Wasserschlauch Profi

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester


- Hochflexibel
- Knick- und abriebsfest
- Verdrehsicher - Verwindet und verschlingt sich nicht
- Kälte- und hitzebeständig
- Silikonfrei
- UV-beständig
- Keine Algenbildung
- Cadmium- und bariumfrei
- Sehr glatte Innenseite
- Optimaler Wasserdurchfluss



Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Farbe	Gelb
Werkstoff Gewebe	Polyester
Temperaturbeständigkeit min./max.	-15 bis 60 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Silikonfrei	Ja
Cadmiumfrei	Ja
Bariumfrei	Ja

Art.-Nr.	0886 001 200	0886 001 201	0886 001 210	0886 001 211	0886 001 220
VE	50	30	50	25	50
Innendurchmesser Zoll	1/2 in	1/2 in	3/4 in	3/4 in	1 in
Innendurchmesser	12,5 mm	12,5 mm	18,8 mm	18,8 mm	25 mm
Wanddicke	2,55 mm	2,55 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,65 mm
Schlauchlänge	50 m	30 m	50 m	25 m	50 m
Betriebsdruck/Bedingung	10 bar/bei 23 °C	10 bar/bei 23 °C	9 bar/bei 23 °C	9 bar/bei 23 °C	8 bar/bei 23 °C
Berstdruck/Bedingung	25 bar/bei 23 °C	25 bar/bei 23 °C	23 bar/bei 23 °C	23 bar/bei 23 °C	20 bar/bei 23 °C
Biegeradius	67,5 mm	67,5 mm	95 mm	95 mm	125 mm

Details/Anwendung

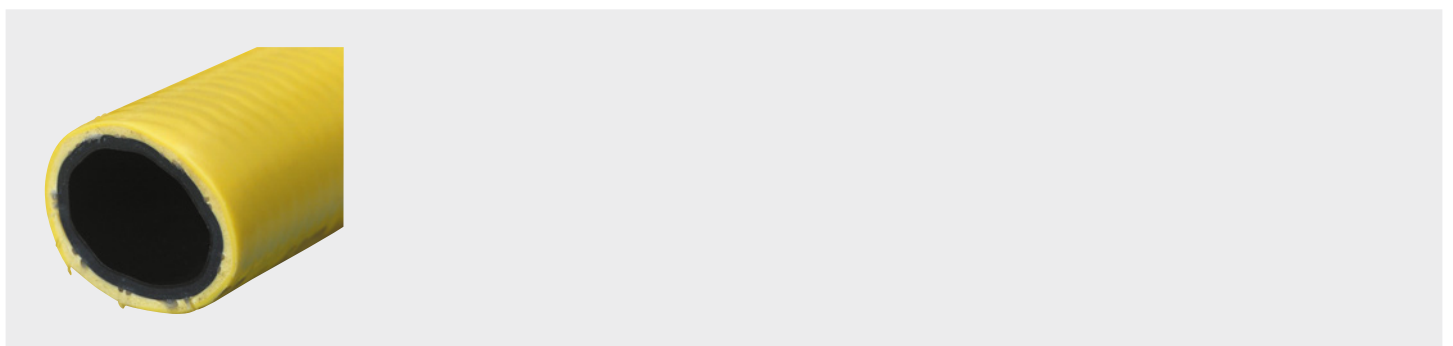

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0886 001 200	Schlauschelle	0539 112 22
	Schlauchkupplung Schlauchstück	0886 001 001
0886 001 201	Schlauschelle	0539 112 22
	Schlauchkupplung Schlauchstück	0886 001 001
0886 001 210	Schlauschelle	0539 120 32
	Schlauchkupplung Schlauchstück	0886 001 002
0886 001 211	Schlauschelle	0539 120 32
	Schlauchkupplung Schlauchstück	0886 001 002
0886 001 220	Schlauschelle	0539 125 40
	Schlauchkupplung Schlauchstück	0886 001 003