

## Forstnerbohrer plus

**Besonders schneller Bohrer mit Zentrierspitze und Wellenschneide. Idealer Einsatz bei Hart- und Weichhölzern sowie MDF-Platten.**

**Sauberes, ausriss- und gratfreies Bohrloch**

Wellenschliff

**Kein Anlaufen (Ausglühen) der Wellenschneiden**


Sehr gute Spanabfuhr

**Exaktes Bohrloch bei maßhaltigen Bohrungen**

Sehr gute Führung des Bohrers dank der Zentrierspitze, kein Verlaufen des Bohrers

**Kein Durchrutschen**

Durch den 3-Flächenschaft optimal für die Anwendung in Handbohrmaschinen mit 3-Backen-Futter geeignet.

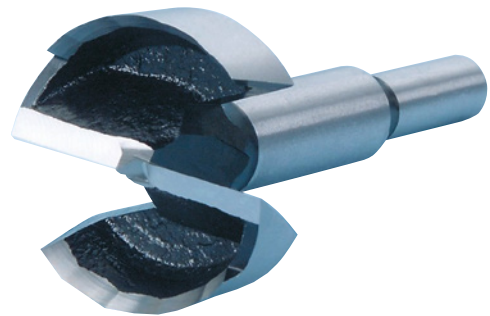


Durchmesser	70 mm
Länge	90 mm
Schaftdurchmesser	12 mm
Schaftlänge	30 mm
Schaftform	3-Flächenschaft
Farbleitsystem	<span style="color: red;">■</span> Hartholz <span style="color: brown;">■</span> Holz

**Art.-Nr. 0650 001 70**

VE: 1

### Details/Anwendung

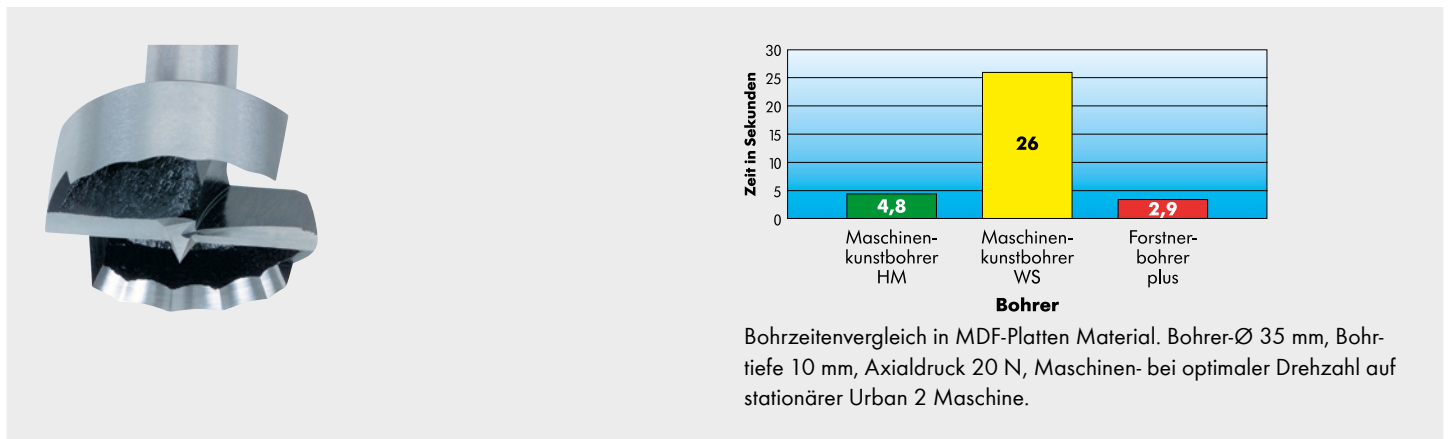

Empfohlene Drehzahlen		
Bohrerdurchmesser	Weichholz	Hartholz/MDF
> 12 mm	2.400 min <sup>-1</sup>	2.000 min <sup>-1</sup>
> 16 mm	2.400 min <sup>-1</sup>	1.500 min <sup>-1</sup>
> 25 mm	1.800 min <sup>-1</sup>	1.000 min <sup>-1</sup>
> 35 mm	1.600 min <sup>-1</sup>	900 min <sup>-1</sup>
> 70 mm	1.000 min <sup>-1</sup>	500 min <sup>-1</sup>

### **Hinweis**

Beim Einsatz in sehr harten Hölzern und abrasiven Materialien, wie z.B. Mahagoni, beschichteten Plattenwerkstoffen und Spanplatten, muss mit einer kürzeren Standzeit (Lebensdauer) gerechnet werden.